

# CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos



0801627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 6 mm ... 7 mm, material: NBR, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 17 mm

## Descrição do produto

Luva de cabos com ranhuras

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0801627       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | AF7C          |
| Chave de produto                       | AF7CCX        |
| GTIN                                   | 4046356674669 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,52 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,52 g        |
| País de origem                         | TW            |

# CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos

0801627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>




## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tipo de produto      | Luva de cabo |
| Número de condutores | 1            |

### Medidas
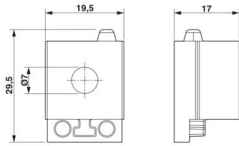
|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas |  |
| Largura            | 19,5 mm                                                                            |
| Altura             | 17 mm                                                                              |
| Comprimento        | 29,5 mm                                                                            |

### Dados de material

|          |     |
|----------|-----|
| Material | NBR |
|----------|-----|

### Cabos/condutores

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Diâmetro externo de linha | 1x 6 mm ... 7 mm |
|---------------------------|------------------|

### Valores característicos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tamanho da luva       | pequeno      |
| Versão, Formato       | Cabo redondo |
| Versão, Luva de cabos | com fenda    |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Condições ambientais                 |                              |
| Grau de proteção                     | IP54                         |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (estático) |

# CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos


0801627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>



## Desenhos

Desenho de medidas

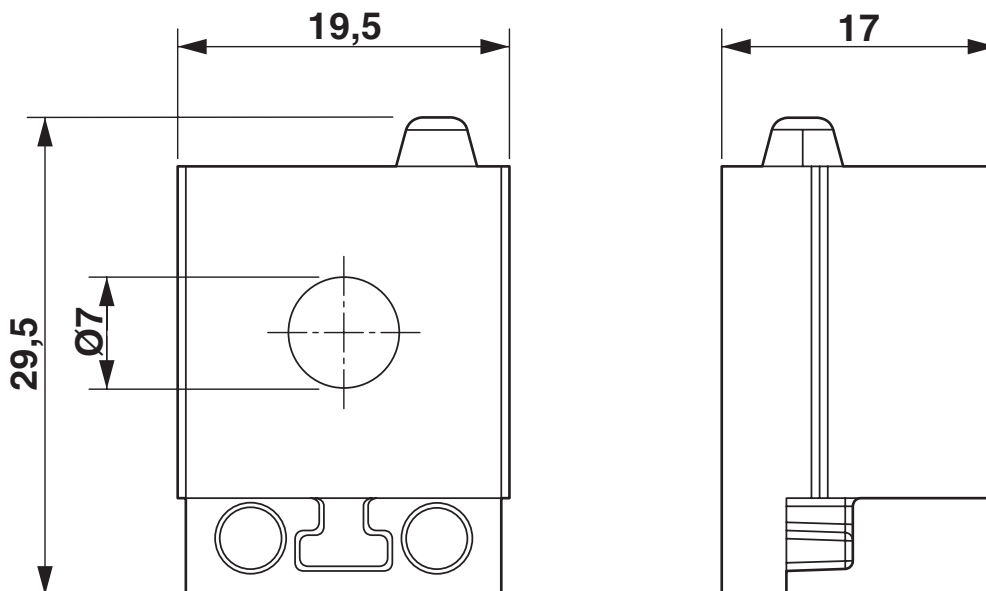

Desenho com dimensões

# CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos



0801627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>

### **DNV**

ID de certificação: TAE00003VJ

# CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos



0801627

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801627>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)