

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Caixa



1460322

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460322>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de acoplamento HEAVYCON B24, com arco longitudinal, altura 80,5 mm, com apoios 1x M25, saída de cabo reta

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 1460322 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF7AAC |
| GTIN | 4046356794756 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 305,28 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 300,2 g |
| País de origem | DE |

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Caixa



1460322

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460322>

Dados técnicos


Avisos

| | |
|-------|---|
| Geral | para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
|-------|---|

Propriedades do artigo

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
| Tipo de caixa | Tomadas com trava |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M25 |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |

Medidas
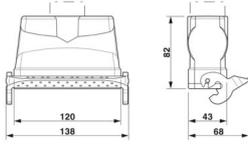
| | |
|--------------------|---|
| Desenho de medidas |  |
| Largura | 43 mm |
| Altura | 82 mm |
| Comprimento | 120 mm |

Dados de material

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza |
| Material arco de travamento | Aço inoxidável, puxador: PA |

Características mecânicas

Dados mecânicos

| | |
|-----------------|--------|
| Tipo de conexão | 1x M25 |
|-----------------|--------|

Montagem

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Instrução de montagem | para meio prensa-cabos e completo |
|-----------------------|-----------------------------------|

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Caixa

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460322>



Desenhos

Desenho de medidas

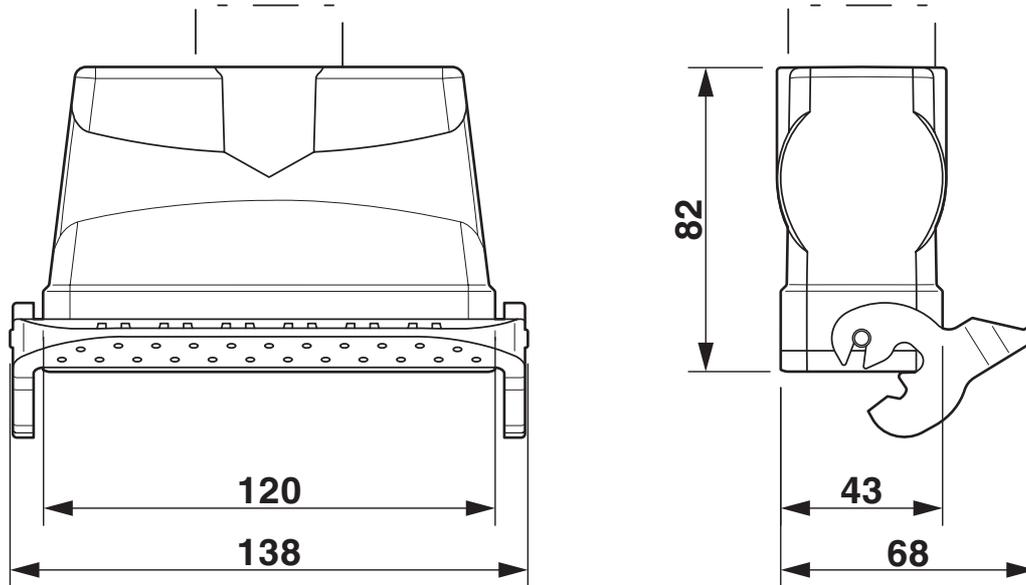


Imagem dimensional

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Caixa

1460322

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460322>



Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

HC-B 24-KML-H-O1M25 - Caixa



1460322

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460322>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br