

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Caixa



1583746

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça de alumínio fundido sob pressão, com vedação, parafusos de travamento com cabeça cilíndrica, com uma conexão para cabos métrica M32, saída de cabo inclinada, forma construtiva VC4

Suas vantagens

- Caixa com duas entradas de cabo para uniões roscadas M20 e M25.
- Saída inclinada de cabo para qualquer guia de cabos lateral ou reta
- Caixa de alumínio com espaço expandido de cabeamento para elementos de contato Power e de polos elevados

Dados comerciais

Código	1583746
Unidades por embalagem	5 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABO
Chave de produto	ABLAAX
GTIN	4046356183376
Peso por unidade (inclusive embalagem)	298,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	298,65 g
País de origem	PL

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Caixa



1583746

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>

Dados técnicos


Avisos

Geral	Ao aplicar cabos de fibra óptica, observar os raios de curvatura indicados pelo fabricante de cabos
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Carcaça
Família de produtos	VARIOCON
Formato	VC4
Quantidade de saídas de cabos	2
Tipo de conexão	M25 / M20 x 1,5
Parafusos de fixação	M4
Blindado	não
Saída de cabo	diagonal

Medidas

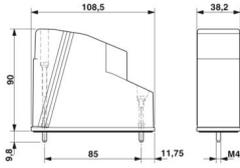Desenho de medidas	
Altura	90 mm

Dados de material

Cor	alumínio cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR, condutor
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material anel O	NBR
Material parafuso de travamento	V2A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	M25 / M20 x 1,5
Tipo de travamento	Parafuso

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Montagem

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Caixa

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>



Parafusos de fixação

M4


VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Caixa

1583746


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>

Desenhos

Desenho de medidas

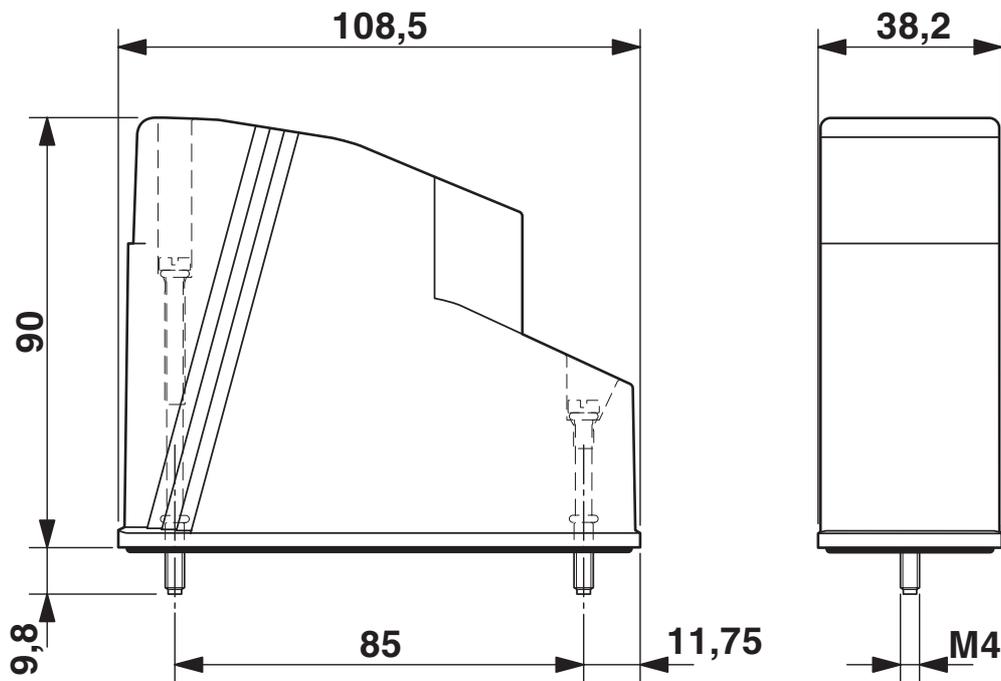

Desenho de medidas

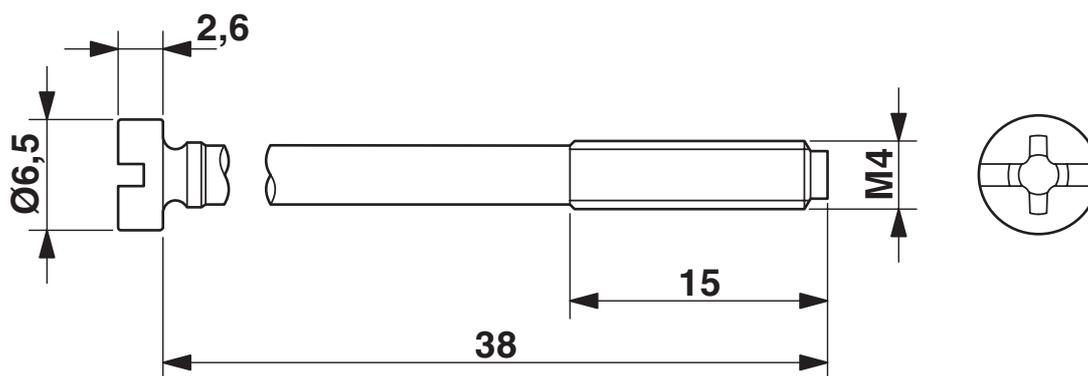


VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Caixa

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>



Desenho de medidas

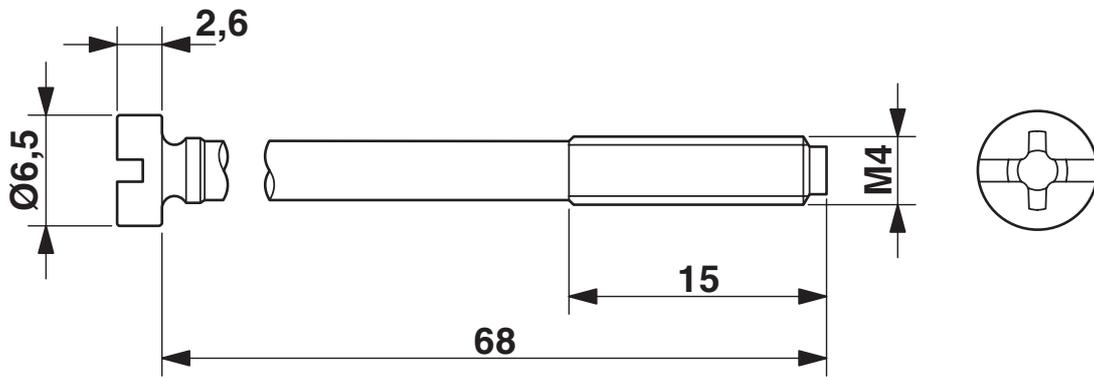

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1583746>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br