

HC-26P1NRA90DU - Conector para acoplamentos



1590321

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1590321>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



A figura exibe a variante de produto com 28 polos

Conector para acoplamentos, aplicação: Sinal, reto, Travamento parafusado, M27, número de polos: 26, tipo de contato: Pino, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm, número de polos: 26, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: HC

Dados comerciais

Código	1590321
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRAJG
GTIN	4046356186797
Peso por unidade (inclusive embalagem)	96,27 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	87,08 g
País de origem	DE

HC-26P1NRA90DU - Conector para acoplamentos



1590321

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1590321>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Artigo sucessor a partir de 01-12-2015: 1623254 HC-26P1N8A90DU
Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Série	HC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	26
Face de encaixe	26
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M27

Dados de material

Material vedação	FPM ou NBR ou EPDM
Material caixa	Metal
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA66
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	150 V
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Conectores

Formato	reto
Sentido de rotação	Padrão

Cabos/condutores

HC-26P1NRA90DU - Conector para acoplamentos



1590321

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1590321>

Diâmetro externo de linha	2 mm ... 14,5 mm
---------------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67, em estado travado
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m

HC-26P1NRA90DU - Conector para acoplamentos




1590321


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1590321>

Desenhos

Desenho de medidas

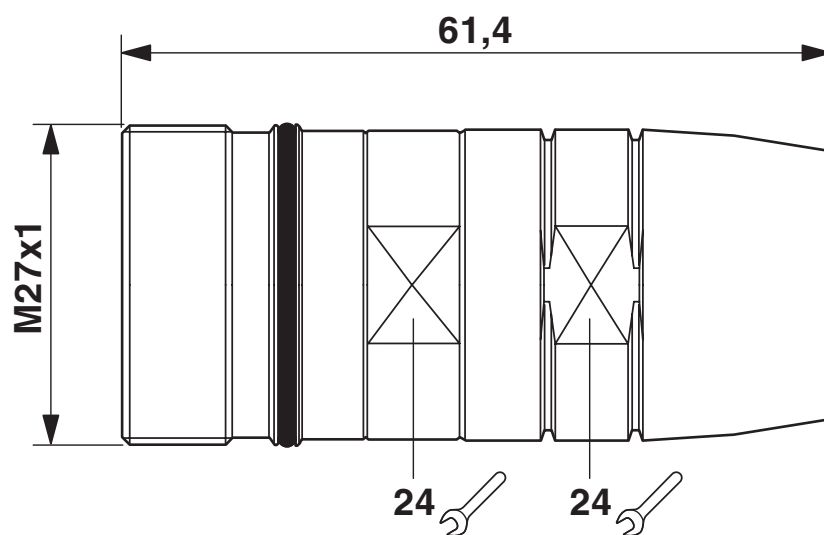

Desenho do diagrama

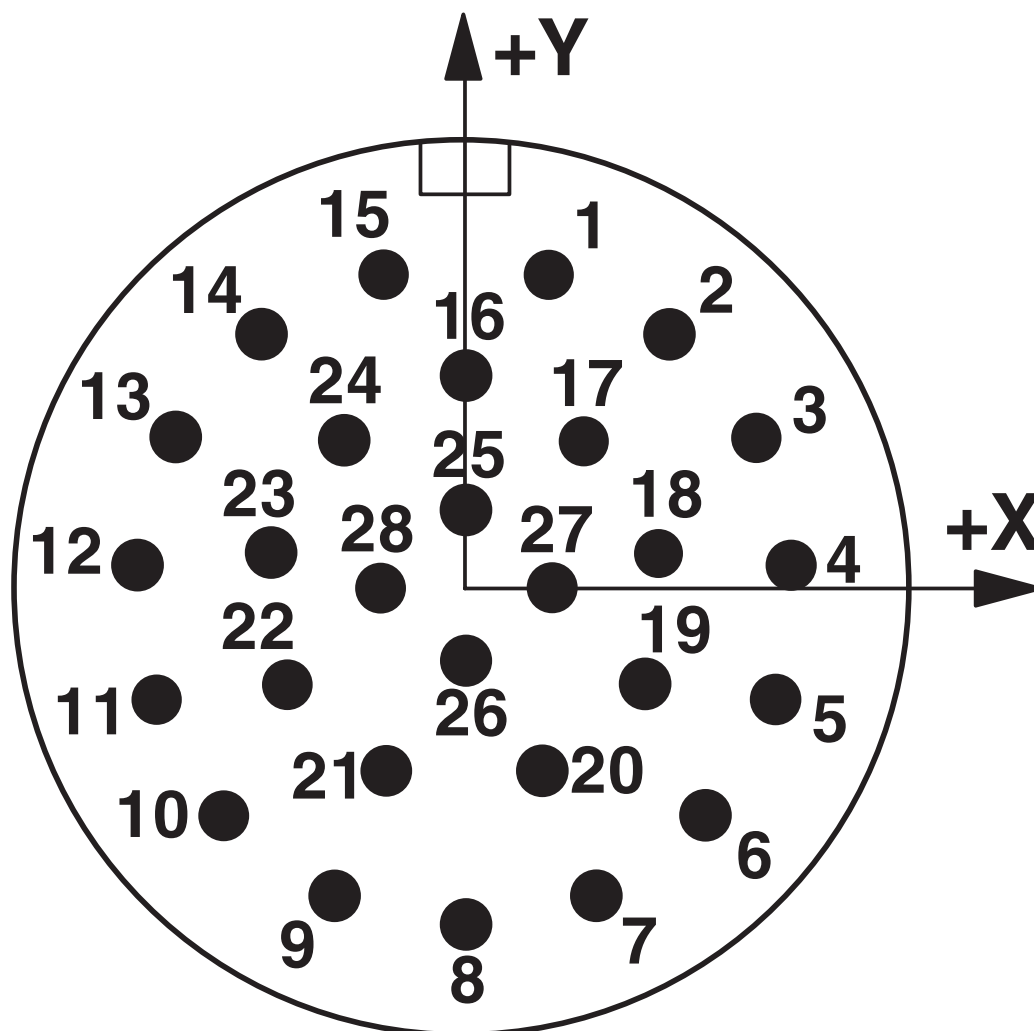

HC-26P1NRA90DU - Conector para acoplamentos



1590321

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1590321>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br