

RC-17S1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602217>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, codificação: N

Dados comerciais

Código	1602217
Unidades por embalagem	20 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRAFR
GTIN	4046356238656
Peso por unidade (inclusive embalagem)	54,48 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	54,48 g
País de origem	DE

RC-17S1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602217>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
-----------------	--

Conectores

Corpo de isolamento

Nota	Nota de encomenda: Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
Codificação	N
Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato de comutação	Soquete
Aplicação	Sinal
Número de pólos	17
Sentido de rotação	Padrão
Face de encaixe	17
Quantidade Contato (Grupo de contato 1)	17
Diâmetro Contato (Grupo de contato 1)	1 mm
Corrente nominal Contato (Grupo de contato 1)	8 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 1)	48 V AC 74 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Caixa

Tipo de rosca	M23
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Conexão Pg	sem
Material caixa	GD-Zn
Grau de proteção (encaixado)	IP67

RC-17S1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior




1602217

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602217>


Desenhos

Desenho de medidas

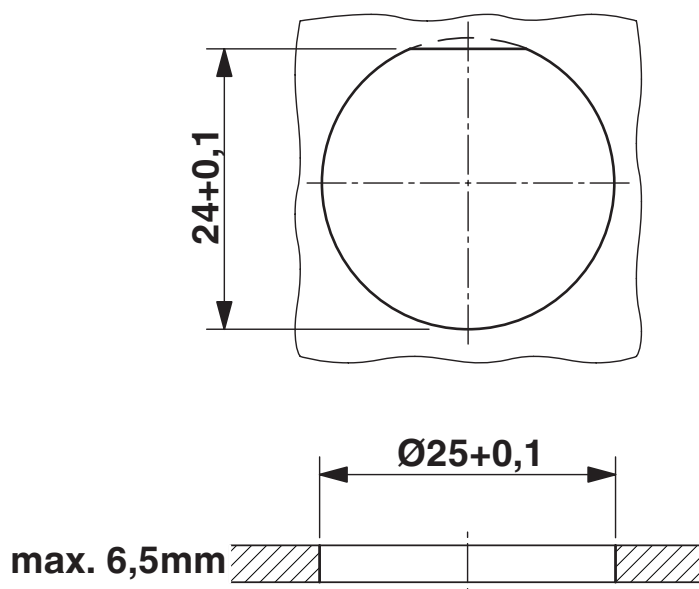

Medidas de montagem

Desenho de medidas

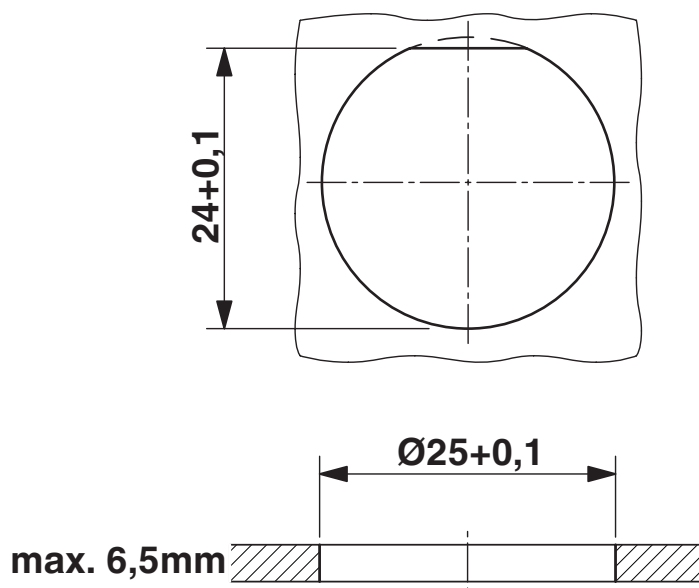

Medidas de montagem

RC-17S1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602217>

Desenho do diagrama

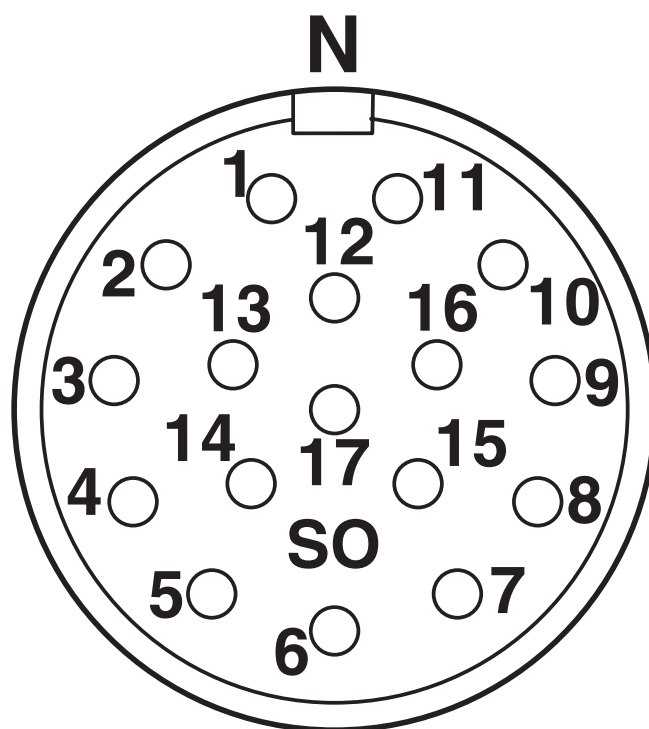


Imagem com pólos

RC-17S1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1602217

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1602217>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br