

# HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Caixa



1604888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604888>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON D7, para arco longitudinal, altura 57 mm, com apoios, saída de cabo reta, zinco fundido sob pressão

## Dados comerciais

Código	1604888
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918881023
Peso por unidade (inclusive embalagem)	70,17 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	68,53 g
País de origem	DE

# HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Caixa



1604888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604888>

## Dados técnicos


### Avisos

Geral	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------	---

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	D7
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M20
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

### Medidas

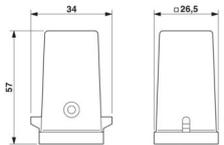Desenho de medidas	
Largura	34 mm
Altura	57 mm
Comprimento	26,5 mm

### Dados de material

Material caixa	Zinco fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M20
Tipo de travamento	Pino

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP54 IP65 (com parafuso de vedação)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Caixa


1604888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604888>



## Desenhos

Desenho de medidas

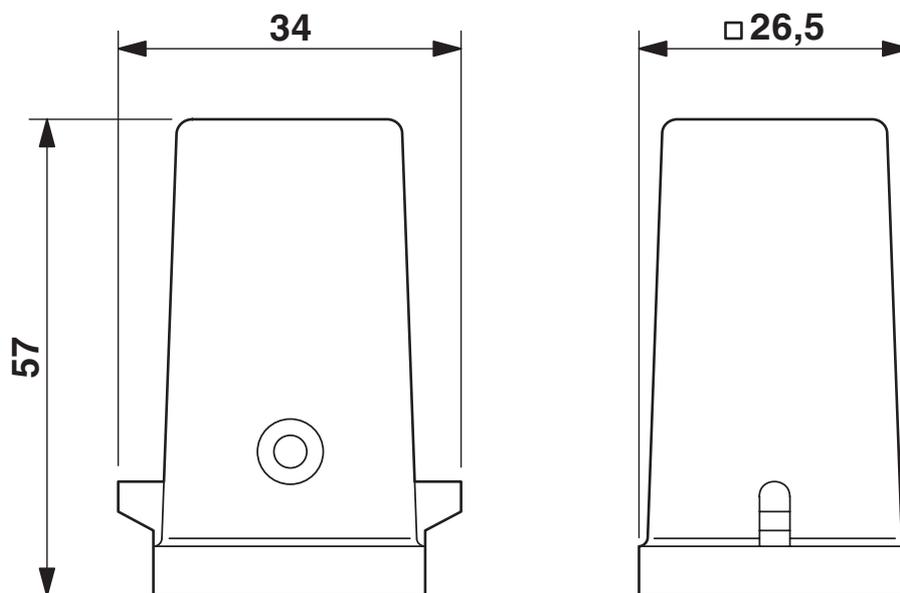

# HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Caixa

1604888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604888>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

# HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Caixa



1604888

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1604888>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)