

SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Passagem de parede, pino/soquete, reto, M40, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contato: Soquete, Anel de vedação radial, 4xØM4, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM

Dados comerciais

Código	1605768
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRBGJ
GTIN	4046356330213
Peso por unidade (inclusive embalagem)	704,37 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	704,37 g
País de origem	DE

SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Série	SM
Aplicação	Potência
Número de pólos	6
Face de encaixe	2+3+PE
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M40

Dados de material

Material vedação	FPM
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA 6.6
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Características elétricas

Contato

Corrente nominal I_N	30 A
Tensão U_N	250 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	4 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Soquete
	Soquete

Conectores

Formato	reto
---------	------

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	0 mm ... 0 mm
---------------------------	---------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>


Altitude	3000 m
----------	--------

SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete

1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Desenhos

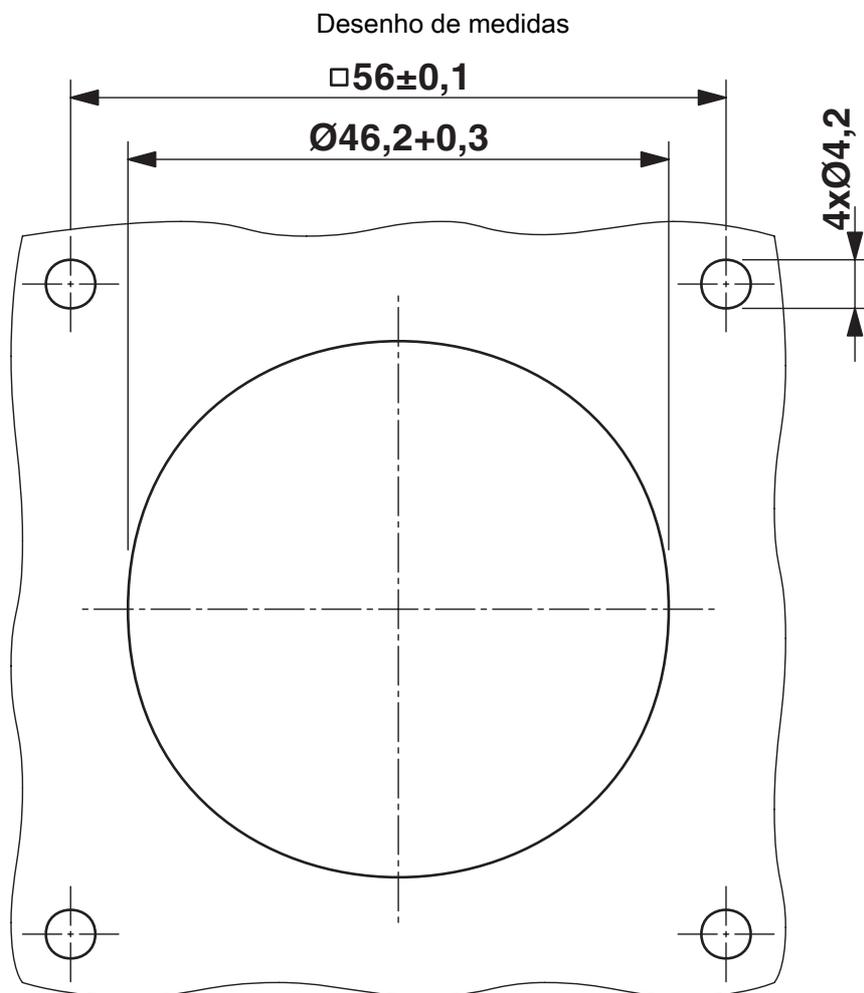


SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete

1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Desenho de medidas

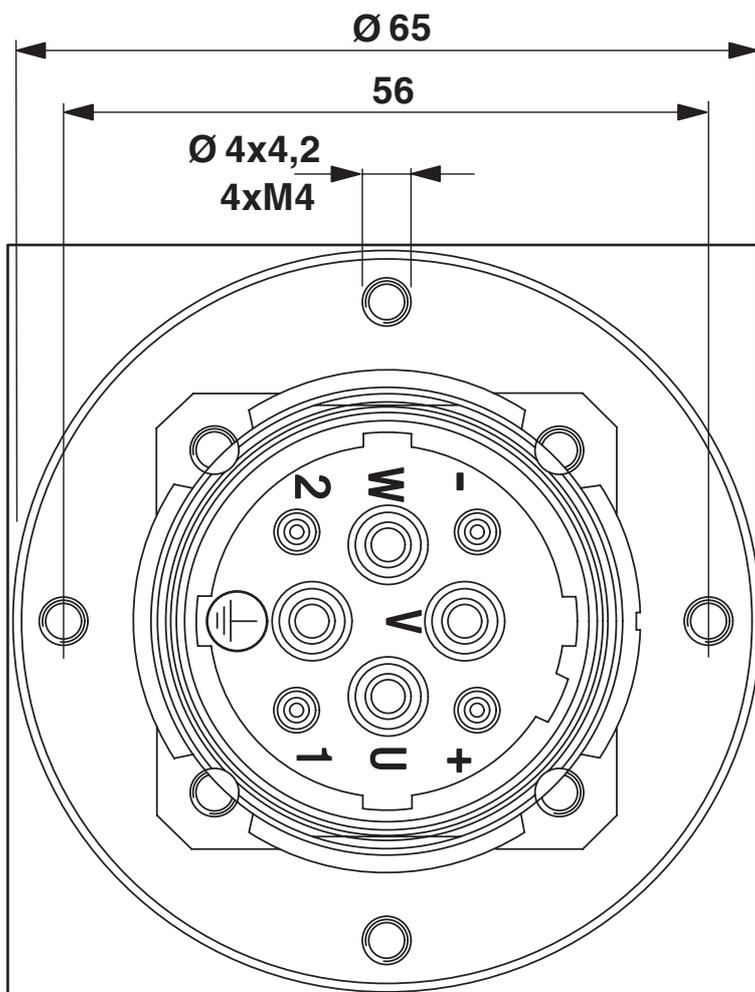


SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete


1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Desenho de medidas

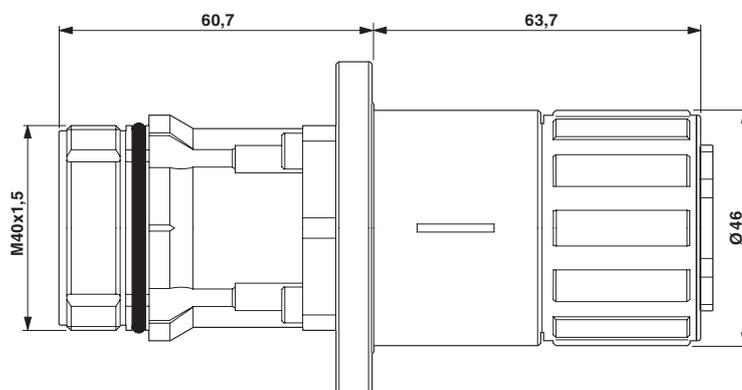

Desenho do diagrama

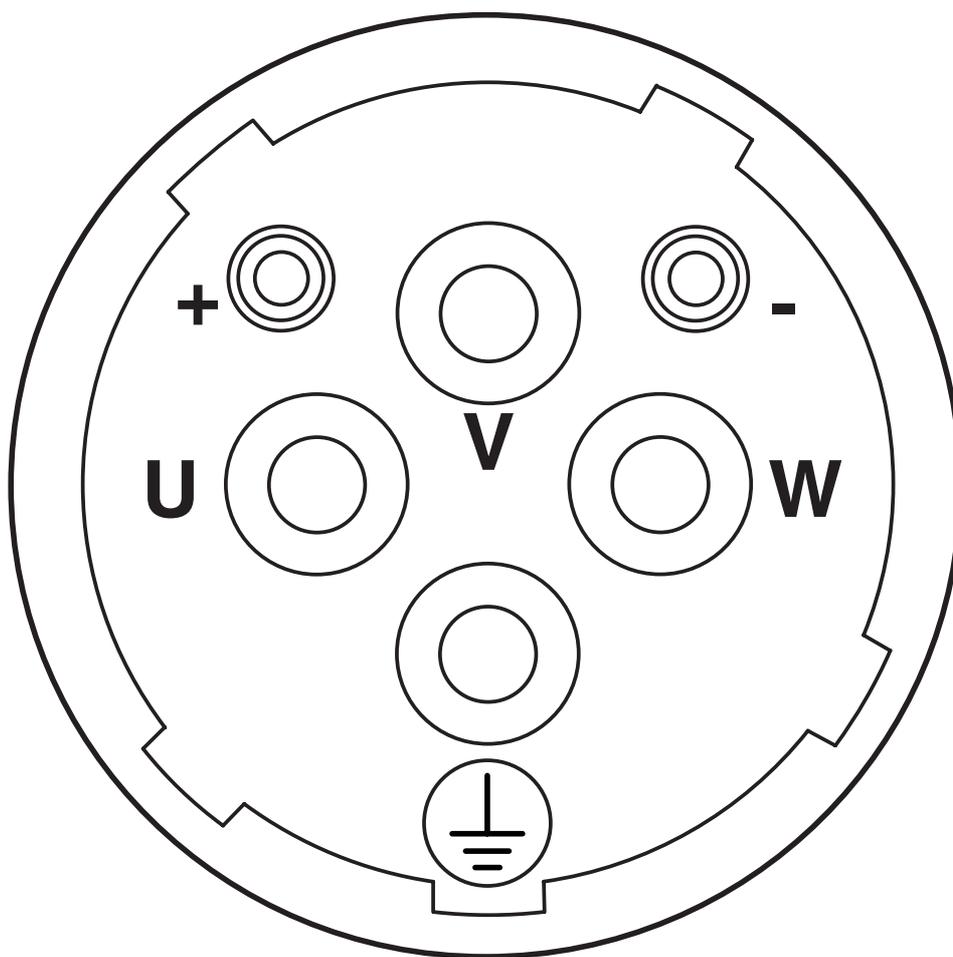


SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

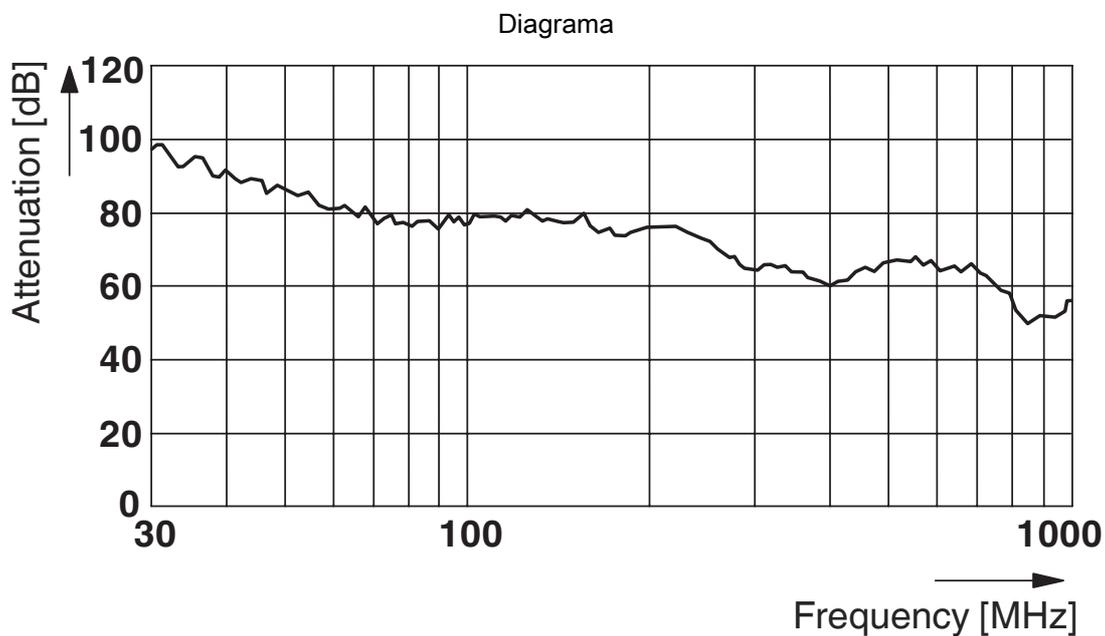

SM-5EE1N8ASA00 - Passagem de parede, pino/soquete



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605768>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br