

TU-00000005300 - Caixa para conector de encaixe circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605885>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para conector de encaixe circular, série: TU, reto, Travamento à baioneta, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, blindado: sim, espessura da parede min.: 3,5 mm

Dados comerciais

Código	1605885
Unidades por embalagem	20 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABR
Chave de produto	ABRAHS
GTIN	4046356255462
Peso por unidade (inclusive embalagem)	44,04 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	44,04 g
País de origem	DE

TU-00000005300 - Caixa para conector de encaixe circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605885>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar insertos de contato separadamente
--------------------	---

 
Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa do conector de encaixe circular
Série	TU
Aplicação	Sinal
Face de encaixe	12
Blindado	sim
Tipo de rosca	M23

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento do pino de solda	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Espessura da parede	2,5 3,5 mm

Dados de material

Material (Peças torneadas)	CuZn
Material vedação	FPM ou NBR ou EPDM
Material caixa	GD-Zn
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material superfície da caixa	Ni
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Conectores

Formato	reto
---------	------

Condições ambientais e de vida útil operacional

TU-00000005300 - Caixa para conector de encaixe circular



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605885>

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior/Flange quadrado (4x Ø 3,2 mm)
------------------	--

TU-00000005300 - Caixa para conector de encaixe circular




1605885

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1605885>

Desenhos

Desenho de medidas

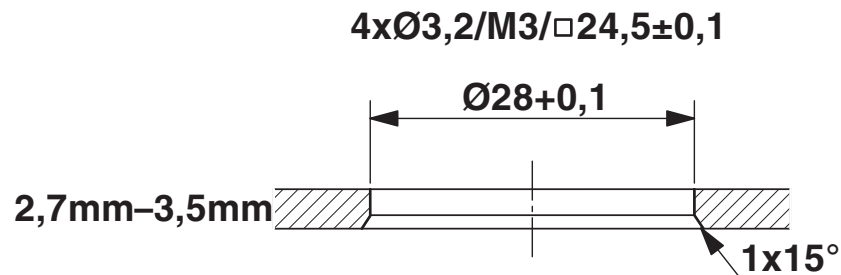

Medidas de montagem

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br