

# UC-0000000R3DU - Caixa para conector de encaixe circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606058>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para conector de encaixe circular, série: UC, reto, Travamento parafusado, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm... 14 mm, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

## Dados comerciais

Código	1606058
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAIE
GTIN	4046356257039
Peso por unidade (inclusive embalagem)	112,175 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	106,571 g
País de origem	DE

# UC-0000000R3DU - Caixa para conector de encaixe circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606058>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa do conector de encaixe circular
Série	UC
Aplicação	Sinal
Face de encaixe	12
Blindado	sim
Tipo de rosca	M23

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

### Dados de material

Material Caixa	GD-Zn
Material Peças torneadas	CuZn
Material Superfície da caixa	Ni
Material Vedação	FPM (Anel O)
Material vedação	FPM ou NBR ou EPDM

### Conectores

Formato	reto
---------	------

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	10 mm ... 14 mm
---------------------------	-----------------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


# UC-0000000R3DU - Caixa para conector de encaixe circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606058>

## Desenhos

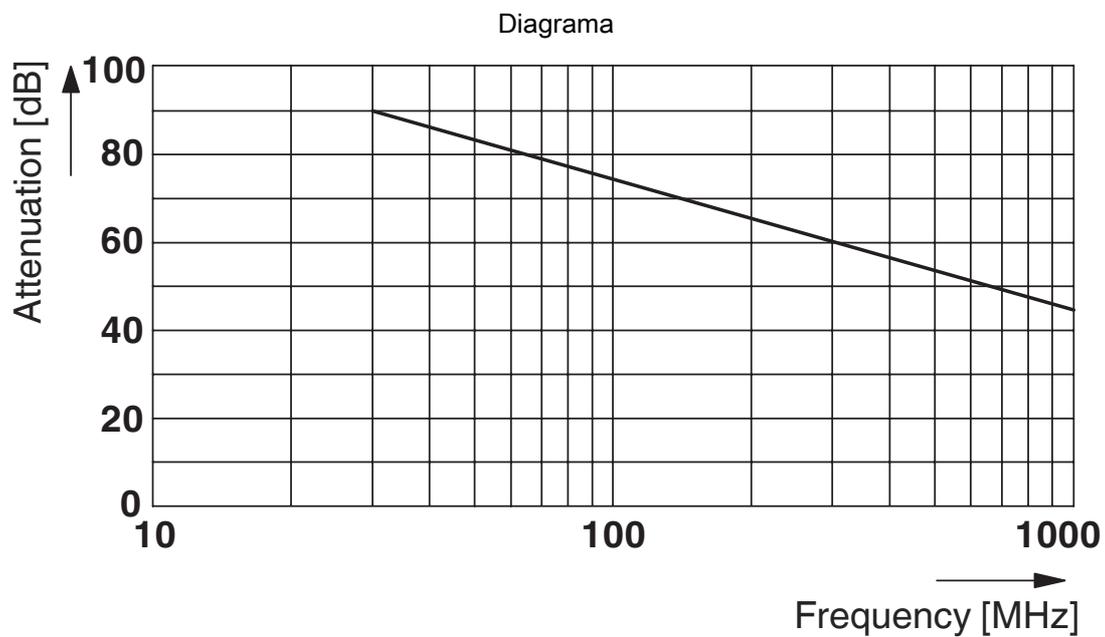

# UC-0000000R3DU - Caixa para conector de encaixe circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606058>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UC-0000000R3DU - Caixa para conector de encaixe circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606058>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	83d8e663-08cd-40b4-ab4c-4b9ba002e8f3

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)