

# VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 3, para recepção de 5 contatos combinados, tipo de contato pino, fixação por meio de rosca 4-40 UNC e pino de solda para quadro de montagem exterior VS-25-...



## Suas vantagens

- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem
- Montagem fácil

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1655441       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | ABNC          |
| Chave de produto                       | ABNCAA        |
| GTIN                                   | 4046356029377 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,06 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,03 g       |
| País de origem                         | DE            |

# VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>

## Dados técnicos

### Avisos

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota de encomenda: | Os contatos devem ser encomendados separadamente uma vez que não fazem parte do volume de fornecimento dos insertos de contato combinados. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriedades do artigo

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tipo de produto | Inserto de contato           |
| Aplicação       | Inserto de contato combinado |
| Formato         | D-SUB                        |
| Número de pólos | 5                            |
| Face de encaixe | D-SUB                        |
| Blindado        | não                          |

### Características elétricas

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Meio de transmissão | Cobre |
|---------------------|-------|

### Dados de conexão

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de conexão | D-SUB |
|-----------------|-------|

### Dados de material

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                  |
| Material caixa                           | Aço amarelo cromado |
| Material de contato                      | Liga de cobre       |
| Material superfície de contato           | Ouro sobre níquel   |
| Material suporte do contato              | PBTP                |

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP20              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -55 °C ... 125 °C |

### Montagem

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Rosca e pino de solda |
|------------------|-----------------------|

# VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB




1655441

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>

## Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda

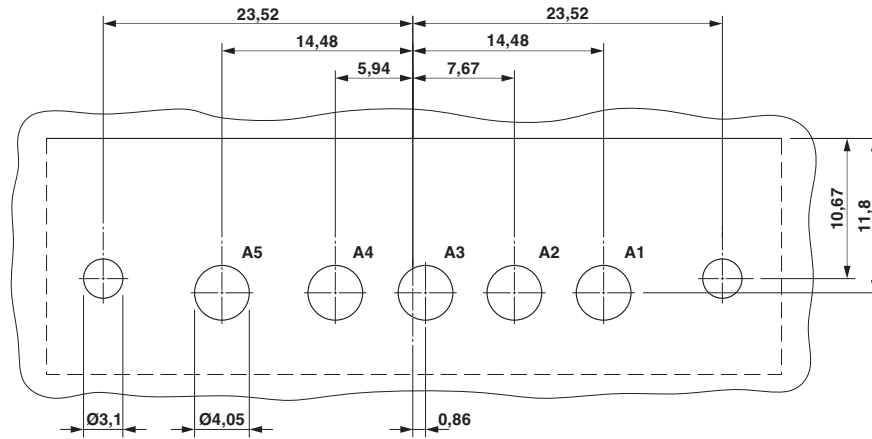

### Esquema de perfuração

# VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>



**UL certificado**

ID de certificação: E118976

# VS-25-ST-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655441>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim          |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(a), 6(a)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

## EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | 8fc49a5f-979f-4730-ba04-028329f36fbf |