

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Caixa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de base HEAVYCON D 7, com arco longitudinal, altura 25,5 mm, com apoios 1x PG11, com fundo aberto, zinco

Dados comerciais

| | |
|--|--|
| Código | 1672916 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7AAE |
| GTIN | 4017918145415 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 79,71 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 46,78 g |
| País de origem | DE |

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Caixa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>

Dados técnicos


Avisos

| | |
|-------|---|
| Geral | para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|-------|---|

Propriedades do artigo

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | D7 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x Pg11 |
| Tampa de proteção | não |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |

Medidas
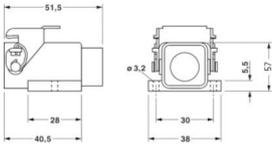
| | |
|--------------------|--|
| Desenho de medidas |  |
| Largura | 40,5 mm |
| Altura | 25,5 mm |
| Comprimento | 24 mm |

Dados de material

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Zinco fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza |
| Material arco de travamento | Aço, galvanizado |

Características mecânicas

Dados mecânicos

| | |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | 1x Pg11 |
|-----------------|---------|

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|------------------|------|
| Grau de proteção | IP54 |
|------------------|------|

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Caixa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| | IP65 (com parafuso de vedação) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Caixa


1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>



Desenhos

Desenho de medidas

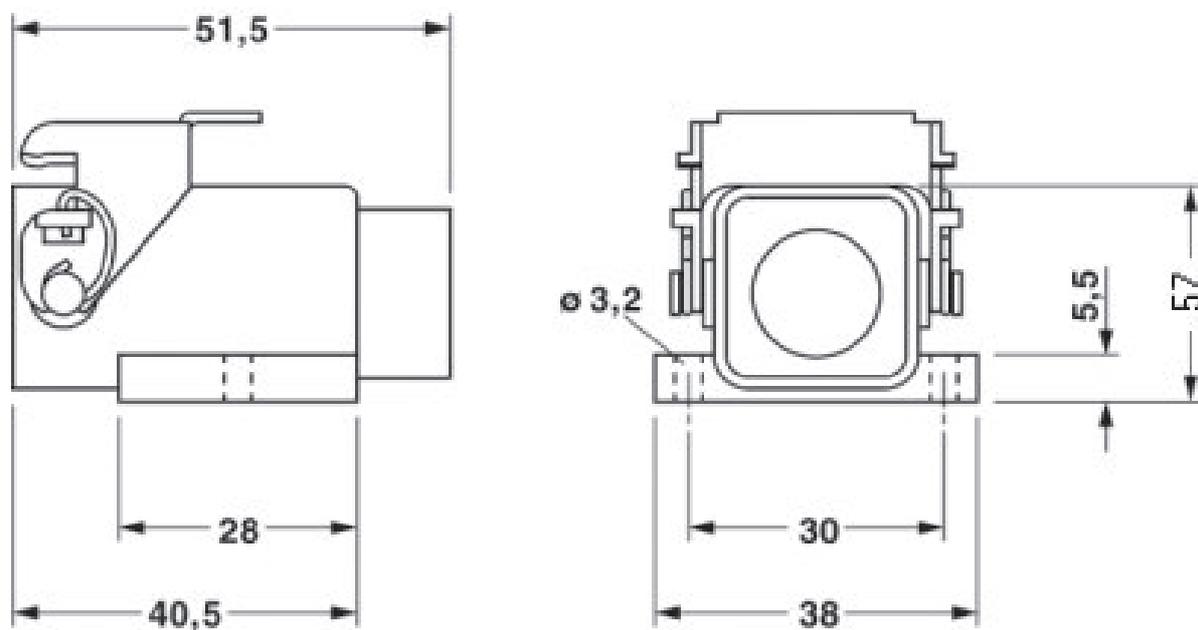

Desenho com dimensões

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Caixa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>



Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1672916>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br