

IPCC 16-10-MT - Contato para crimp



1733372

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733372>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato de pino de crimpagem individual para condutores flexíveis com bitola de 6 e 10 mm².

Dados comerciais

Código	1733372
Unidades por embalagem	100 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AAHZ
Chave de produto	AAHZAF
GTIN	4046356282789
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,229 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,127 g
País de origem	DE

IPCC 16-10-MT - Contato para crimp



1733372

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733372>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Família de produtos	IPCC 16-MT
Série	VC-D
Passo	0 mm
Tipo de processamento do material do contato	enrolado

 
Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Pino
Tecnologia de conexão	Conexão para crimp
Perfil de conexão	10 mm ²
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	8 mm

Dados de material

Superfície de contato	Estanho Sn
Material superfície de contato	Estanho
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho Sn

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	0 mm

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	3,4 mm
---------------------	--------

Características elétricas

Corrente de carga máxima	50 A
Corrente nominal	50 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	>= 25
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

IPCC 16-10-MT - Contato para crimp




1733372

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733372>

Desenhos

Desenho de medidas

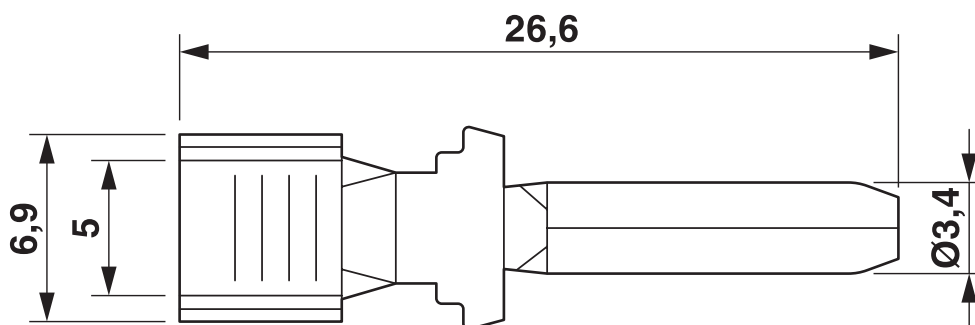

IPCC 16-10-MT - Contato para crimp



1733372

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733372>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPCC 16-10-MT - Contato para crimp



1733372

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br