

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça, para trava simples, altura 45 mm, com conexão, 1x Pg16, com saída de cabo reta

Dados comerciais

Código	1771312
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918036041
Peso por unidade (inclusive embalagem)	157,47 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	153,87 g
País de origem	DE

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>



Dados técnicos

 
Avisos

Geral	para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg16
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	45 mm
Comprimento	73 mm
Abertura da porca cega	22 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg16
Tipo de travamento	Pino

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	7,5 mm ... 15 mm
----------------------------------	------------------

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 15 mm
---------------------------	------------------

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>



Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa


1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>



Desenhos

Desenho de medidas

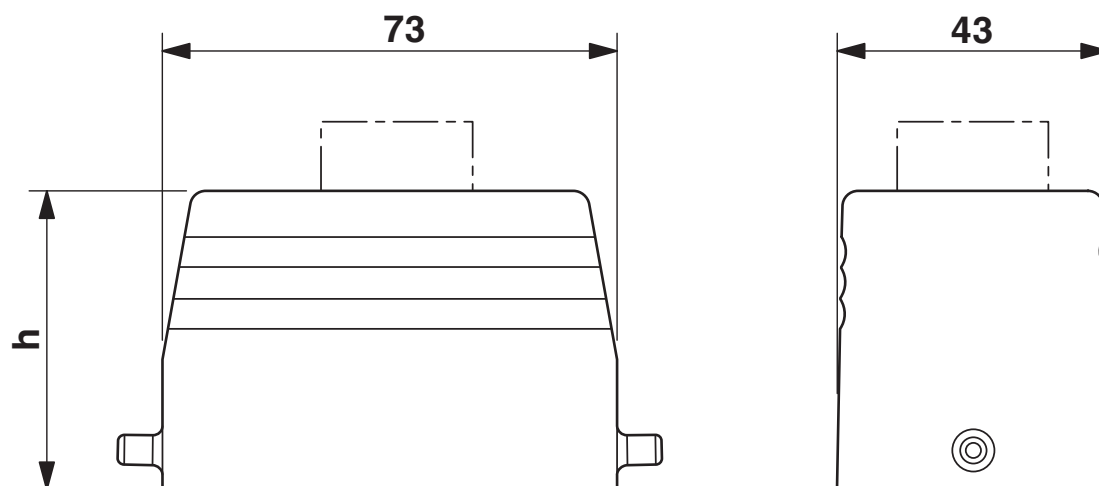

Desenho com dimensões

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Caixa

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771312>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br