

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Caixa



1772010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772010>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Base alta, com trava dupla, altura 67 mm, com conexão, 1x Pg21, com tampa de proteção

Dados comerciais

Código	1772010
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918036683
Peso por unidade (inclusive embalagem)	447,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	447,9 g
País de origem	DE

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Caixa

1772010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772010>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	B24
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg21
Tampa de proteção	sim
Blindado	não
Saída de cabo	esquerda (vista da capa de proteção aberta)
Conexão Pg	com

Medidas

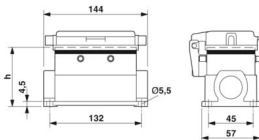Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	67 mm
Comprimento	144 mm
Abertura da porca cega	28 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material tampa de proteção	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg21
Tipo de travamento	Pino

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	10 mm ... 19 mm
----------------------------------	-----------------

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Caixa

1772010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772010>



Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	10 mm ... 19 mm
---------------------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (em estado travado)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Caixa


1772010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772010>



Desenhos

Desenho de medidas

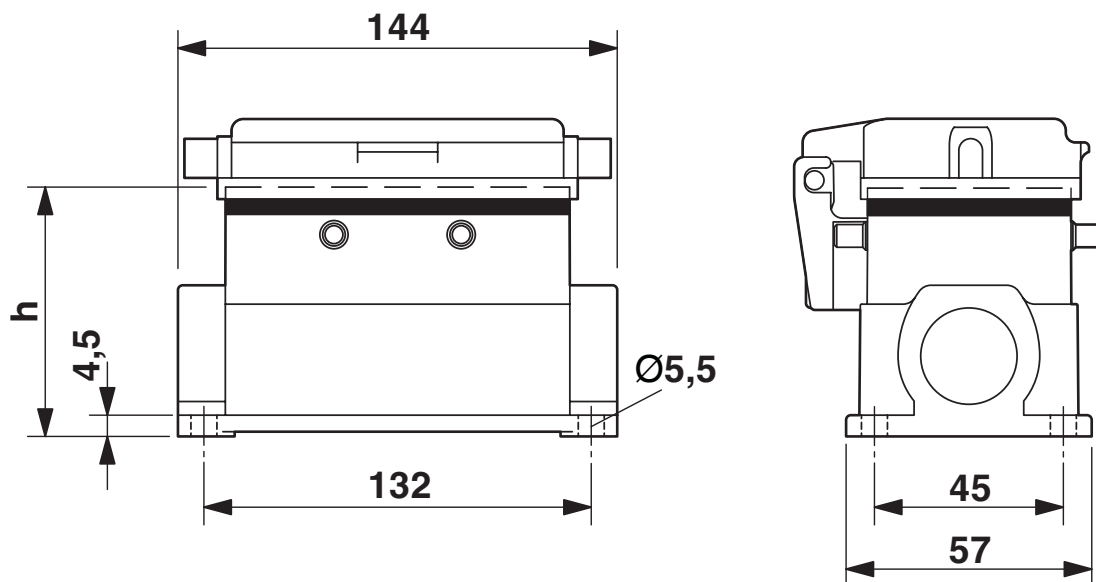

Desenho com dimensões

HC-B 24-SFQD-67/M1PG21 - Caixa

1772010

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772010>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br