

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base alta, com trava simples, altura 52 mm, com conexão, 2x Pg16



Dados comerciais

Código	1772395
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918037062
Peso por unidade (inclusive embalagem)	236,47 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	236,47 g
País de origem	DE

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-D15, A10
-------	---------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	D15
Quantidade de saídas de cabos	2
Tipo de conexão	2x Pg16
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	com

Medidas

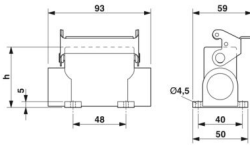Desenho de medidas	
Largura	50 mm
Altura	52 mm
Comprimento	93 mm
Abertura da porca cega	22 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material arco de travamento	Aço, galvanizado

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	2x Pg16
Tipo de travamento	Arco

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	7,5 mm ... 15 mm (Cabo 1)
Diâmetro externo de linha Cabo 2	7,5 mm ... 15 mm (Cabo 2)

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 15 mm (Cabo 1)
---------------------------	---------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa


1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Desenhos

Desenho de medidas

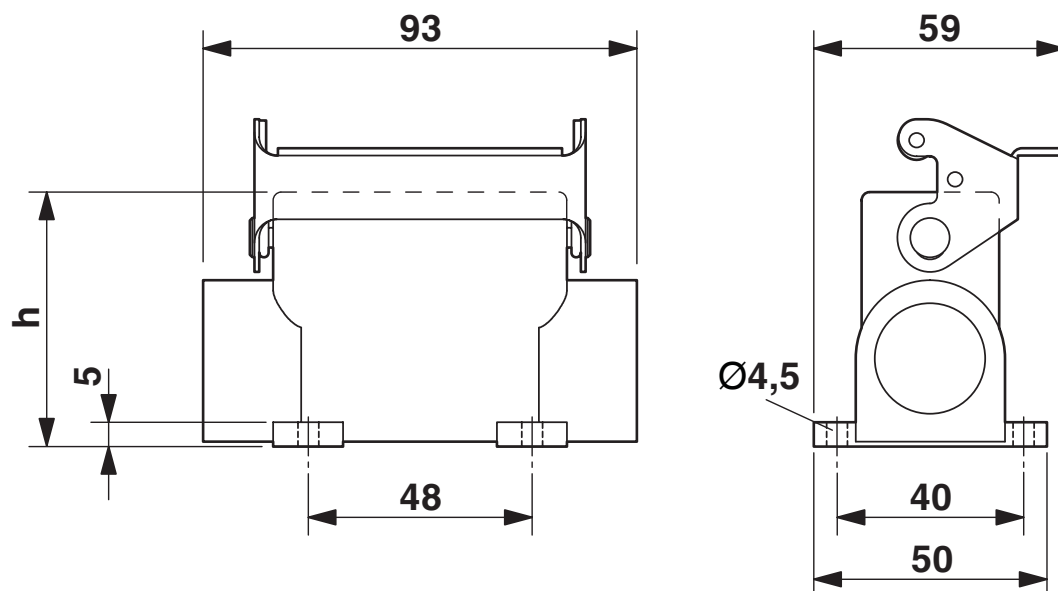

Desenho com dimensões

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-D 15-SML/2PG16 - Caixa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772395>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br