

HC-DS-PG16-Z - Parafuso de pressão



1772638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772638>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Parafusos de pressão, com braçadeiras de alívio de tração, latão niquelado, área de aperto 11 mm ... 15 mm, tipo Pg16



Dados comerciais

Código	1772638
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7D
Chave de produto	AF7DFX
GTIN	4017918037291
Peso por unidade (inclusive embalagem)	36,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	33,21 g
País de origem	DE

HC-DS-PG16-Z - Parafuso de pressão

1772638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772638>

 


Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Semi-conexão roscada
Conexão Pg	Pg13,5

Medidas

Desenho de medidas	
Abertura da porca cega	27 mm
Faixa de aperto da abraçadeira para alívio de tração	11,00 mm ... 15,00 mm

Dados de material

Material Parafuso de pressão	Latão, niquelado
------------------------------	------------------


HC-DS-PG16-Z - Parafuso de pressão

1772638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772638>



Desenhos

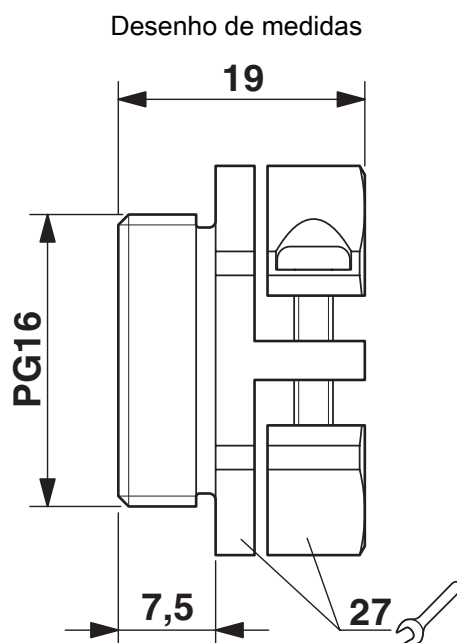

Desenho com dimensões

HC-DS-PG16-Z - Parafuso de pressão



1772638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772638>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121311
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br