

WR-OEF-PG29 - Disjuntor para tubo ondulado



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853641>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Disjuntor para tubo ondulado, para desmontagem da conexão para tubo ondulado, tamanho Pg29

Dados comerciais

Código	1853641
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	5 Unidade
Chave de produto	AF7AZW
GTIN	4017918134303
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,77 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,77 g
País de origem	DE

WR-OEF-PG29 - Disjuntor para tubo ondulado



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853641>

Dados técnicos

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Material de montagem
Conexão Pg	Pg29

Dados de material

Material	PA
----------	----

Desenhos

Desenho de medidas

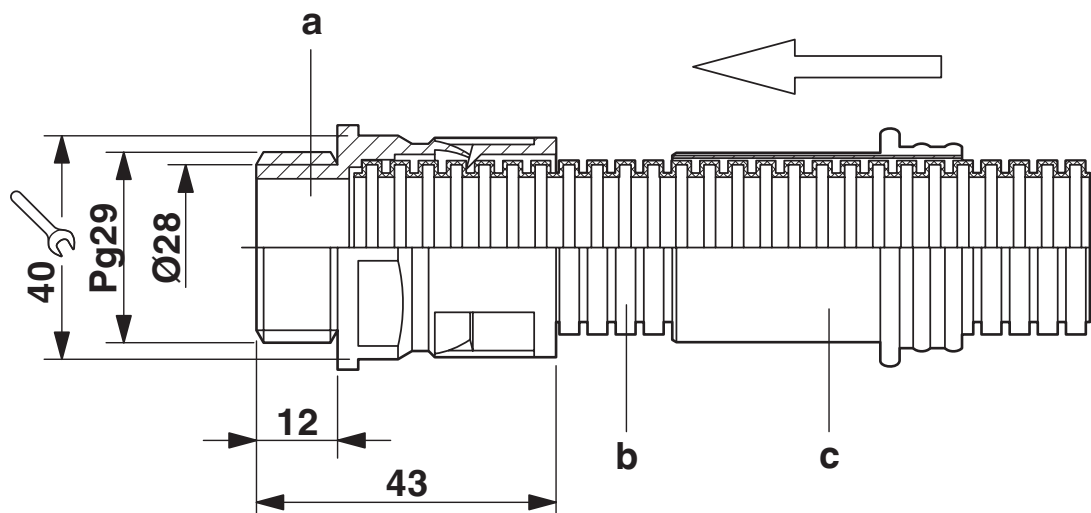

Instrução de montagem para tubo ondulado Pg29

a = conexão para tubo ondulado


b = tubo ondulado

c = disjuntor

Instrução de montagem:

Cortar tubo ondulado na ranhura, para obter um arredondamento da introdução. A vedação mais clara (não indicada no desenho de montagem) é posicionada na conexão para tubo ondulado, sob o gancho de encaixe. A vedação externa (não indicada no desenho de montagem) é invertida pelo lado externo através da conexão para tubo ondulado. Por fim, o tubo ondulado é encaixado e fixado até encostar na conexão para tubo ondulado. Para abrir a conexão, o disjuntor amarelo para tubo ondulado é encaixado com forte pressão entre o gancho de encaixe e o tubo ondulado e este último é removido.

Desenho de medidas

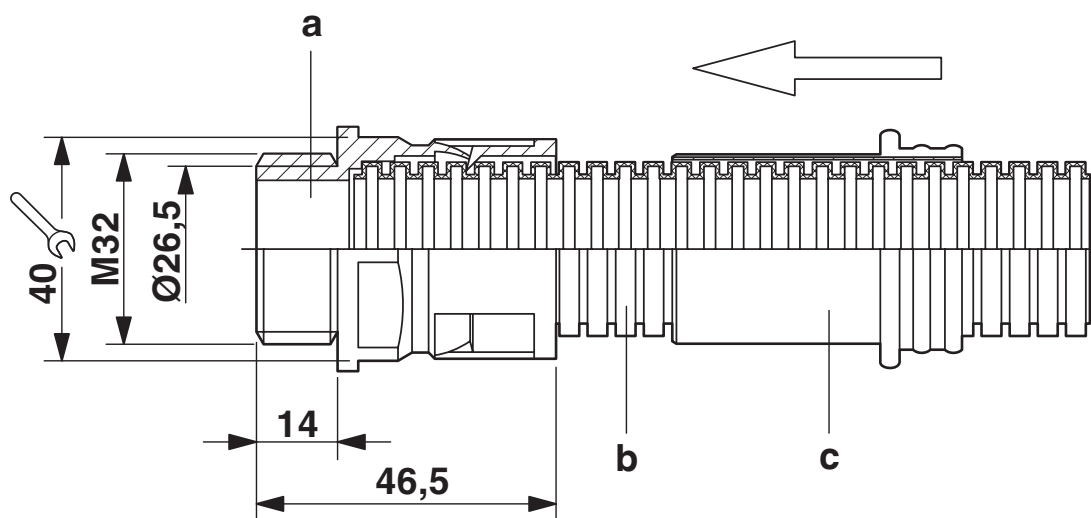

Instrução de montagem para tubo ondulado M32

a = conexão para tubo ondulado

b = tubo ondulado

c = disjuntor

Instrução de montagem:

Cortar tubo ondulado na ranhura, para obter um arredondamento da introdução. A vedação mais clara (não indicada no desenho de montagem) é posicionada na conexão para tubo ondulado, sob o gancho de encaixe. A vedação externa (não indicada no desenho de montagem) é invertida pelo lado externo através da conexão para tubo ondulado. Por fim, o tubo ondulado é encaixado e fixado até encostar na conexão para tubo ondulado. Para abrir a conexão, o disjuntor amarelo para tubo ondulado é encaixado com forte pressão entre o gancho de encaixe e o tubo ondulado e este último é removido.

WR-OEF-PG29 - Disjuntor para tubo ondulado



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1853641>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br