

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - Caixa de montagem para eletrônica



2200899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200899>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa do perfil, Montagem na parede (opcional com acessórios), Perfil de alumínio, 2 unidades, largura de perfil (interna): 100,5 mm, largura de perfil (externa): 121 mm, comprimento: 200 mm, altura: 121 mm, profundidade: 32,8 mm

Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Disponível nos comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
- Grau de proteção até IP65
- Utilizável como caixa portátil ou de parede
- Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código	2200899
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ACFA
Chave de produto	ACFAAA
GTIN	4046356715836
Peso por unidade (inclusive embalagem)	410,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	405,5 g
País de origem	HU

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - Caixa de montagem para eletrônica



2200899


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200899>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da base de montagem
Tipo de caixa	Caixa do perfil
Série de caixas	HC-ALU
Família de produtos	HC-ALU 6-100,5
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

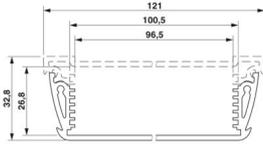Desenho de medidas	
Altura	121 mm
Profundidade	32,8 mm
Comprimento	200 mm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	121 mm
-----------------------------	--------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	100,5 mm
-----------------------------	----------

Dados de material

Cor (Caixa)	cinza grafite (RAL 7024)
Material caixa	Alumínio
Condições da superfície	anodizado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C

Dados da placa de circuito impresso

Quantidade de suportes de placa de circuito impresso	7
Tipo de fixação de placa de circuito impresso	Inserção

Montagem



Tipo de montagem	Montagem na parede (opcional com acessórios)
------------------	--

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - Caixa de montagem para eletrônica

2200899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200899>

Desenhos

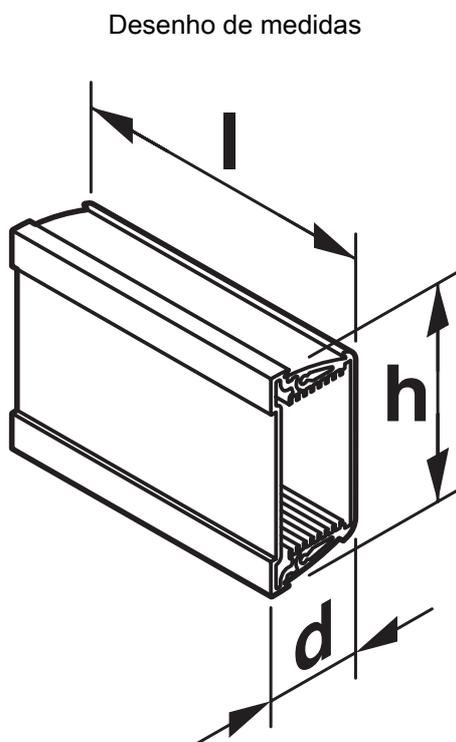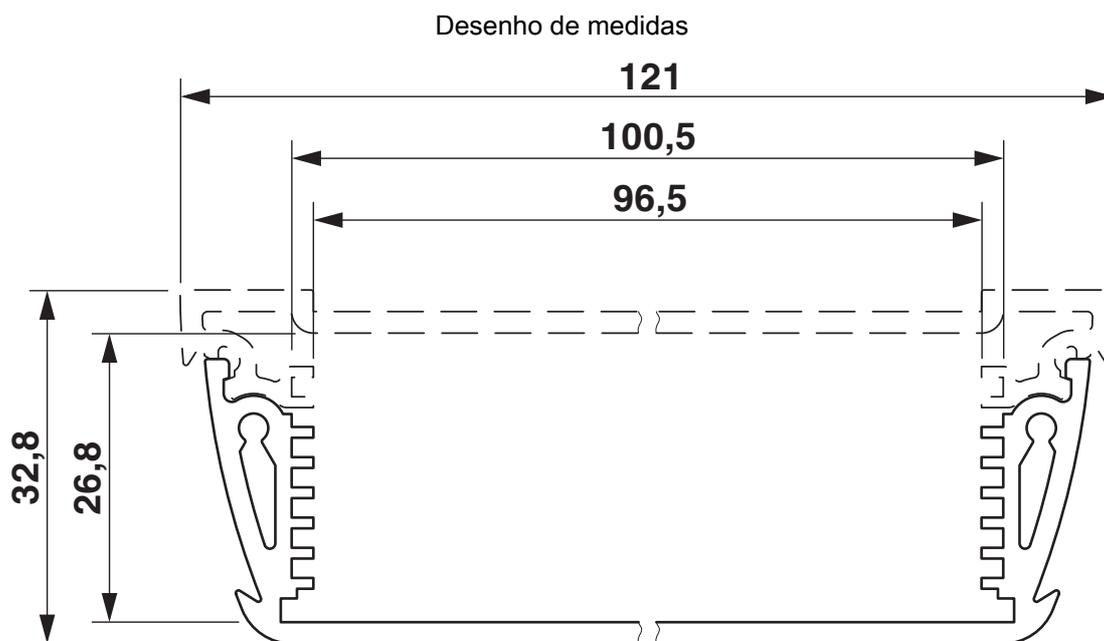

Representação esquemática

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - Caixa de montagem para eletrônica



2200899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200899>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - Caixa de montagem para eletrônica



2200899

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200899>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br