

LDM3- 12- 24DC - Módulo de encaixe



2833806

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833806>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de encaixe, para montagem sobre PR3, com diodo supressor e LED amarelo, polaridade: **A1-**, **A2+** (padrão Japão), tensão de entrada: 12 ... 24 V DC \pm 20 %

Suas vantagens

- Proteção devido à codificação mecânica contra conexões incorretas
- Atenuação da tensão de retorno indutiva das bobinas

Dados comerciais

Código	2833806
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK6346
GTIN	4017918933999
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,6 g
País de origem	CN

LDM3- 12- 24DC - Módulo de encaixe



2833806

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833806>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de encaixe
Família de produtos	ESSENTIAL edition

Características elétricas


Tensão nominal U_N	12 V DC ... 24 V DC
----------------------	---------------------

Dados da entrada

Faixa de tensão de entrada	12 V DC ... 24 V DC
----------------------------	---------------------

Desenhos

Diagrama de circuitos

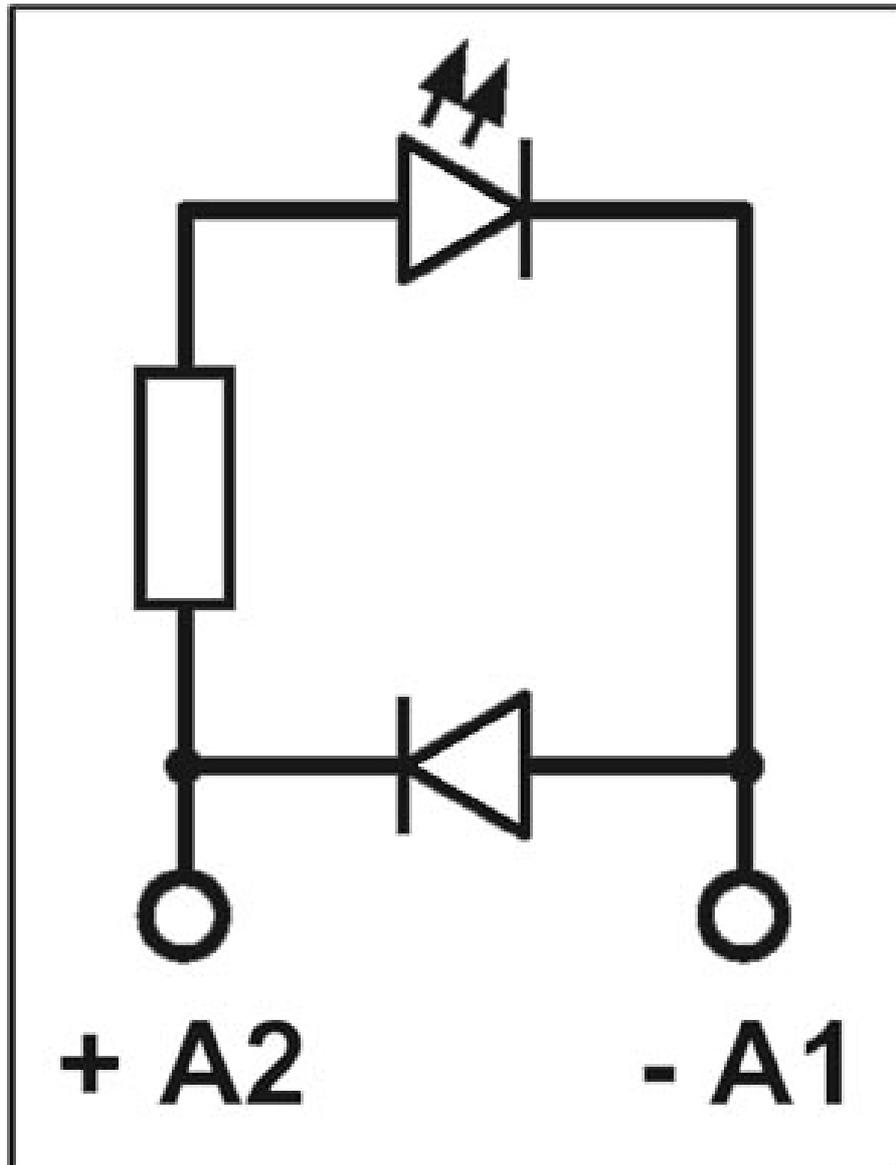

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--