

EMG 30-SP- 4K7LIN - Regulador de ponto de ajuste



2940252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Potenciômetro de valor teórico, para referência individual para os valores teóricos, valor de resistência 4,7 k Ω

Suas vantagens

- Para a predefinição direta do valor nominal em combinação com uma fonte de tensão constante

Dados comerciais

Código	2940252
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DK11
Chave de produto	DK1129
GTIN	4017918079956
Peso por unidade (inclusive embalagem)	55,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	54,48 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Potenciômetro de valor de referência
-----------------	--------------------------------------

Dados da entrada


Potenciômetro

Valor de resistência Potenciômetro	4,7 k Ω \pm 20 %
Linearidade	5 % (do valor final)
Capacidade de carga do potenciômetro	0,5 W

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Medidas

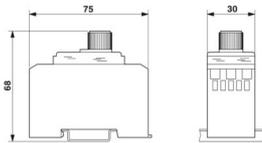Desenho de medidas	
Largura	30 mm
Altura	75 mm
Profundidade	68 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Material caixa	Policarbonato PC-F com fibra reforçada

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 40 °C
--------------------------------------	----------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

EMG 30-SP- 4K7LIN - Regulador de ponto de ajuste

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>

Desenhos

Desenho de medidas


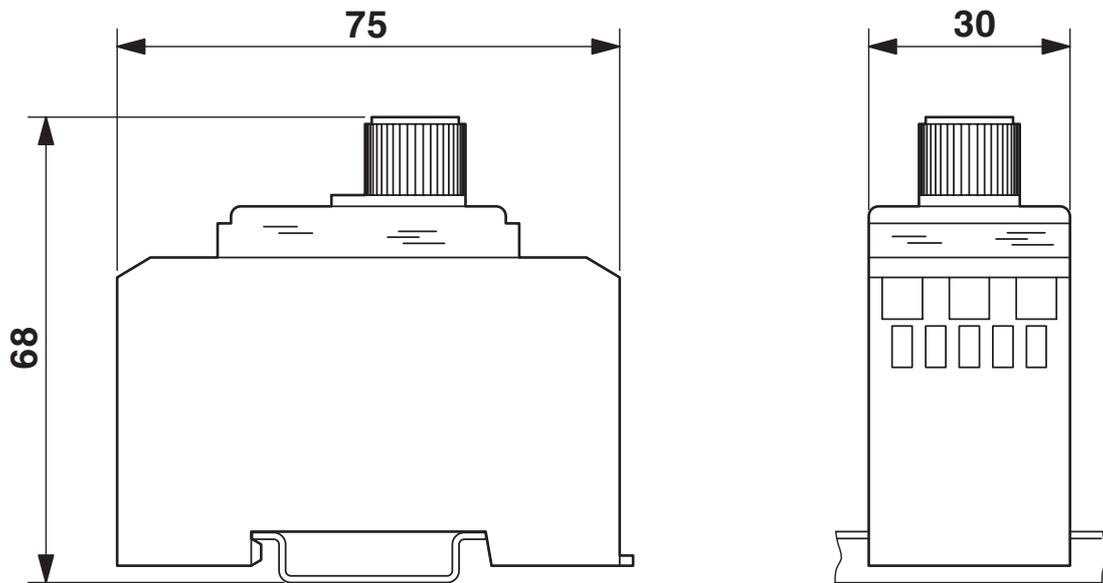


Diagrama de circuitos



EMG 30-SP- 4K7LIN - Regulador de ponto de ajuste

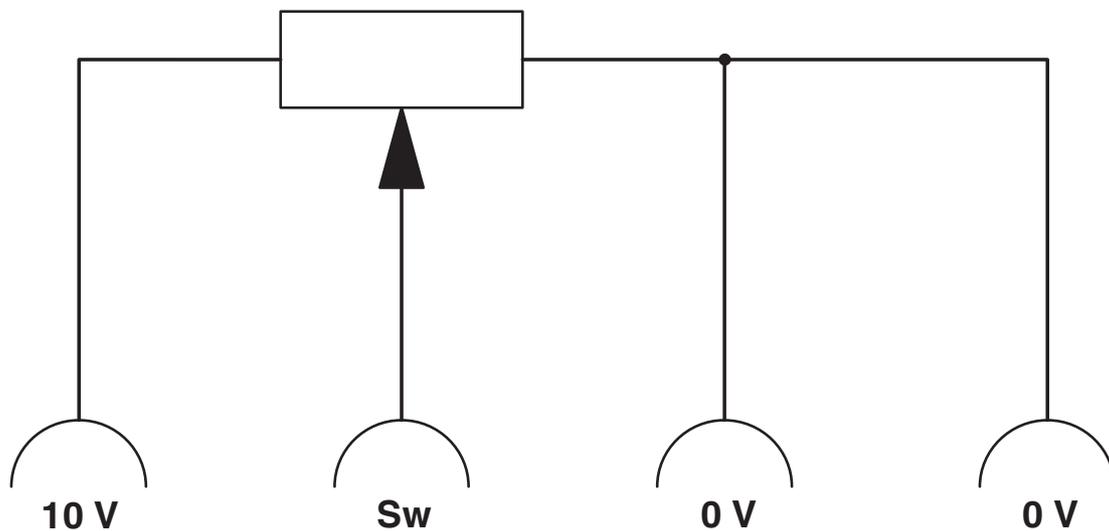

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP- 4K7LIN - Regulador de ponto de ajuste



2940252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2940252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ae9cf7c1-53fb-4ce9-968b-6069cfa807fc

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br