

SD-F/SC/LA/GY - Tomada

2963844

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2963844>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tomada, cor: cinza, normas/disposições: IEC 83, DIN 49440-1



Dados comerciais

Código	2963844
Unidades por embalagem	5 05
Chave comercial	BG4
Chave de produto	BE7612
GTIN	4017918606145
Peso por unidade (inclusive embalagem)	79,71 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	79,59 g
País de origem	GR

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tomada
Versão típica aplicável em	F

Sinalização

Indicação de estado	Lâmpada fluorescente ou LED com pré-resistência
---------------------	---

Medidas

Largura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidade	70,5 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material isolante	PA
Material de contato	CuZn38

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 60 °C


Normas e disposições

Normas

Normas / Determinações	IEC 83
	DIN 49440-1

Desenhos

Diagrama de circuitos

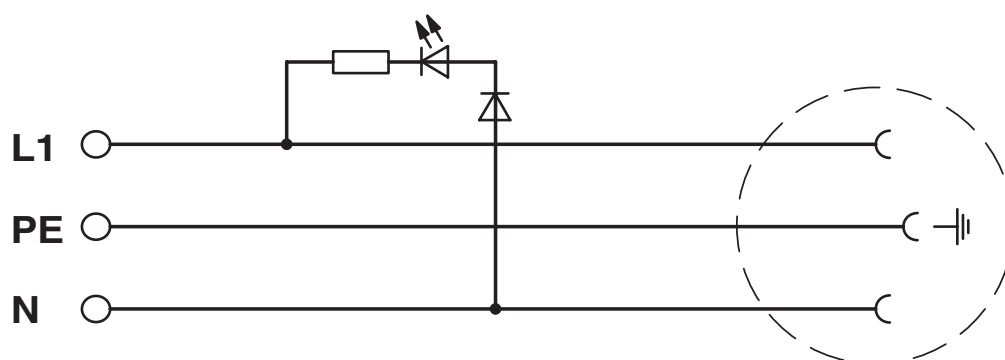

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: Não aplicável)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)