

PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Base do relé



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2980254>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal básico PLC de 6,2 mm para funções de saída com conexão de mola de tração, sem relé ou relé de estado sólido, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, com conexão de condutor de retorno de carga (BB), 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 5 V DC

Dados comerciais

Código	2980254
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK62
Chave de produto	DK6221
GTIN	4017918876739
Peso por unidade (inclusive embalagem)	26,64 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24,8 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
Família de produtos	PLC-INTERFACE
Aplicação	Função de saída
Incluso no set	2980157 PLC-OSP- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
Modo de operação	100 % ED
Relés possíveis	Relé miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21

Características elétricas

Ligação de proteção	Diodo livre, diodo de proteção contra inversão de polaridade
---------------------	--

Dados da entrada

Tensão nominal de entrada U_N	5 V DC
Ligação de proteção	Diodo de free-wheeling
Tensão nominal de entrada U_N	5 V DC

Dados de saída

Relés possíveis	Relé miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21
-----------------	--

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 14

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 14

Sinalização

Indicação de estado	LED
---------------------	-----

Medidas

Largura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidade	94 mm

PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Base do relé



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2980254>

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa)	V0 (Caixa)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	opcional

Desenhos


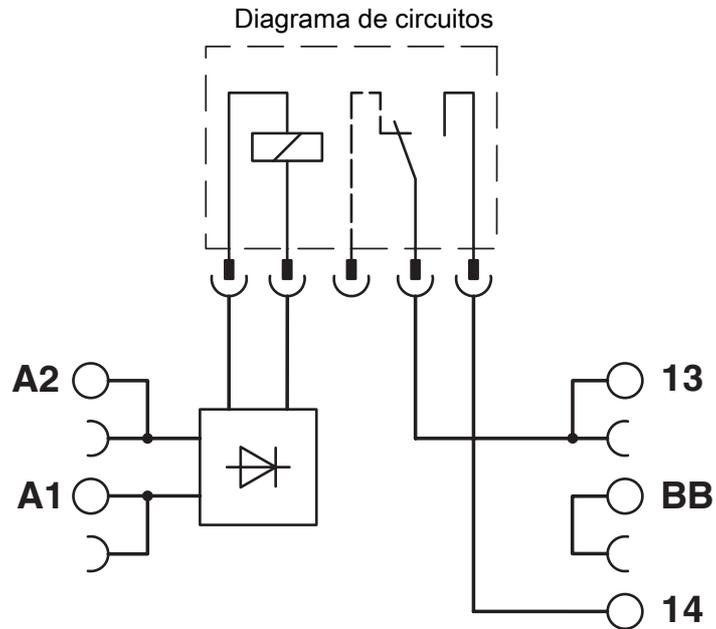


Diagrama de circuitos

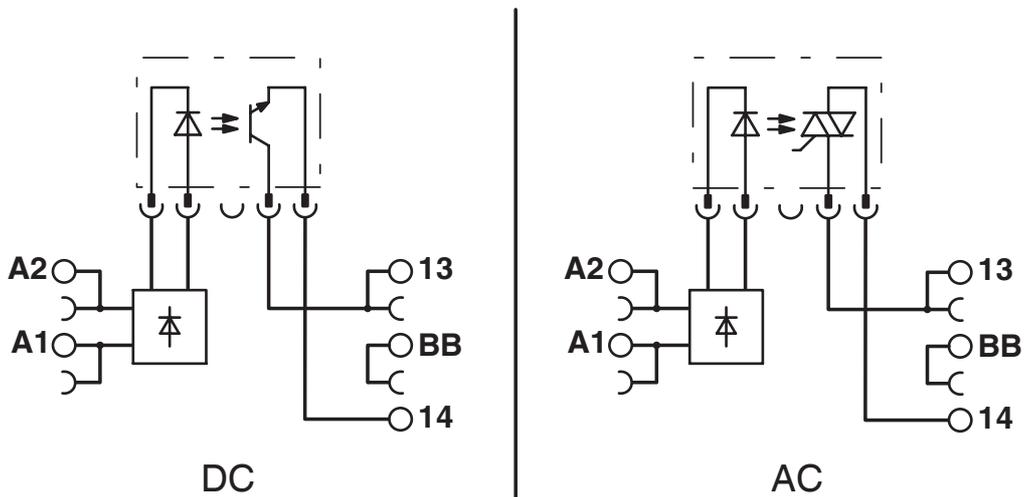

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--