

C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo



3240021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M3

Suas vantagens

- As luvas são cônicas e permitem a introdução simples e correta do condutor
- Os terminais de cabo circular isolados com luva de plástico são soldados e equipados com o sistema 'EASY ENTRY'

Dados comerciais

Código	3240021
Unidades por embalagem	100 Unidade
Quantidade mínima de pedido	100 Unidade
Chave comercial	BH3421
Chave de produto	BH3421
GTIN	4046356451987
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,843 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,778 g
País de origem	CN

C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo



3240021

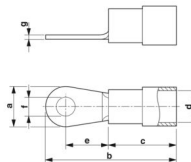
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Sem halogênio
	Com sistema "Easy Entry"
	Soldada
	PA isolado

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	6,6 mm
Comprimento do suporte	20,6 mm
Comprimento do suporte isolante	11 mm
Comprimento de decapagem máximo	8 mm
Distância entre centro e suporte isolante	7,8 mm
Espessura do material mín.	0,8 mm
Medida nominal colar isolante	4,5 mm

Medida interna

Diâmetro interno	3,2 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	azul (RAL 5015)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	galvanizado
Material isolante	PA
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	20,6 mm
------------------------	---------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente ideal (armazenamento/transporte)	20,00 °C 50,00 % Umidade do ar (RH), armazenagem na embalagem original fechada. Prevenção da incidência direta dos raios solares e fontes de calor.
---	---

C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo



3240021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura de curto prazo	100 °C

C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo

3240021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Desenhos

Desenho de medidas



C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo



3240021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M3 - Terminal circular de cabo



3240021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br