

# C-RC 1/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240073

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240073>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Terminal elétrico formato olhal, não isolante, 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, M5



## Suas vantagens

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- A área de compressão soldada permite valores de extração máximos
- Os terminais de cabo circular sem luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico de alta qualidade com estanhagem galvânica para a máxima proteção contra corrosão

## Dados comerciais

Código	3240073
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3422
GTIN	4046356452908
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,818 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,818 g
País de origem	CN

# C-RC 1/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240073

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240073>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Design conforme norma DIN 46234
	Soldada
	Estanhado galvanicamente

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	10 mm
Comprimento do suporte	18 mm
Comprimento do suporte isolante	5 mm
Comprimento de decapagem máximo	7 mm
Distância entre centro e suporte isolante	8 mm
Espessura do material mín.	0,8 mm
Medida nominal colar isolante	1,6 mm

### Medida interna

Diâmetro interno	5,3 mm
------------------	--------

### Dados de material

Cor	prateado
Material	Cobre
Revestimento	galvanizado

### Características mecânicas

#### Dados técnicos

Comprimento do suporte	18 mm
------------------------	-------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	110 °C
--------------------------------------	--------

### Normas e disposições

Design conforme norma	DIN 46234
-----------------------	-----------

# C-RC 1/M5 DIN - Terminal circular de cabo


3240073

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240073>



## Desenhos

Desenho de medidas

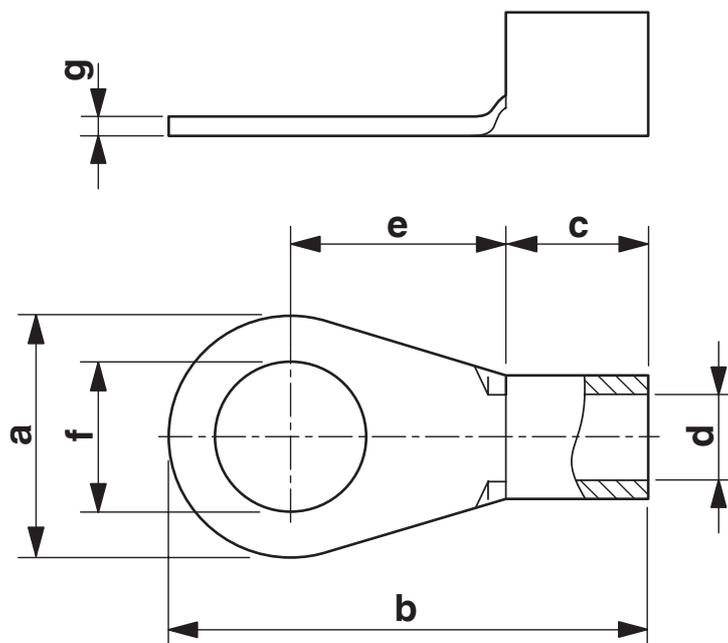

# C-RC 1/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240073

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240073>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-RC 1/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240073

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240073>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)