

C-RC 25/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240099>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Terminal elétrico formato olhal, não isolante, 25 mm², M5



Suas vantagens

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- A área de compressão soldada permite valores de extração máximos
- Os terminais de cabo circular sem luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico de alta qualidade com estanhagem galvânica para a máxima proteção contra corrosão

Dados comerciais

Código	3240099
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3422
GTIN	4046356453165
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,489 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,245 g
País de origem	CN

C-RC 25/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240099


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240099>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Design conforme norma DIN 46234
	Soldada
	Estanhado galvanicamente
	Faixa de temperatura ... +110 °C

Medidas

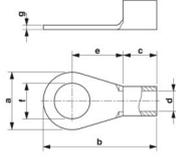Desenho de medidas	
Largura	12 mm
Comprimento do suporte	31 mm
Comprimento do suporte isolante	11 mm
Comprimento de decapagem máximo	14 mm
Distância entre centro e suporte isolante	14 mm
Espessura do material mín.	1,5 mm
Medida nominal colar isolante	7,5 mm

Medida interna

Diâmetro interno	5,3 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	prateado
Material	Cobre
Revestimento	galvanizado

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	31 mm
------------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	110 °C
--------------------------------------	--------

Normas e disposições

Design conforme norma	DIN 46234
-----------------------	-----------

C-RC 25/M5 DIN - Terminal circular de cabo


3240099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240099>



Desenhos

Desenho de medidas

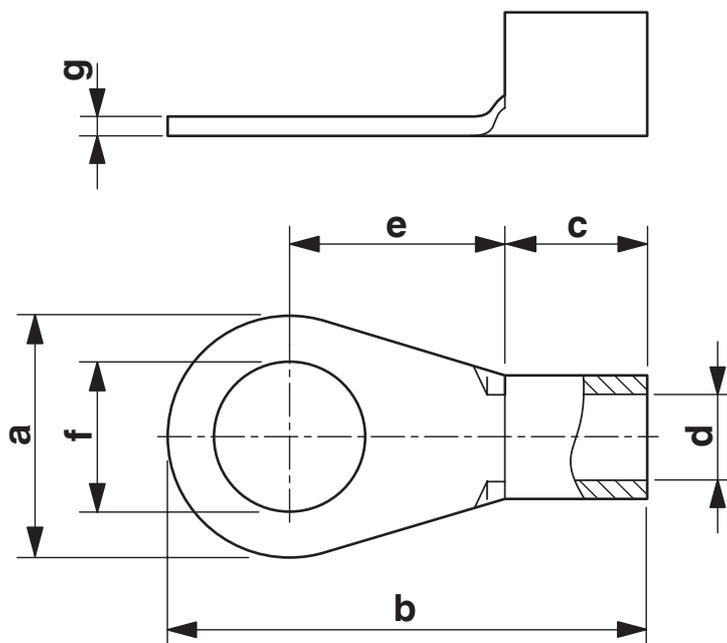

C-RC 25/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240099>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 25/M5 DIN - Terminal circular de cabo



3240099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240099>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br