

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240152>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte de encaixe plano, não isolante, 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, 2,8 x 0,5

## Suas vantagens

- Eles completam o espectro de produtos na área de conectores
- As luvas de encaixe plano e conectores planos não isolados são compostos de latão com estanhagem eletrolítica

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3240152       |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade   |
| Chave comercial                        | BH34          |
| Chave de produto                       | BH3452        |
| GTIN                                   | 4046356453691 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,251 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,229 g       |
| País de origem                         | BE            |

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240152>

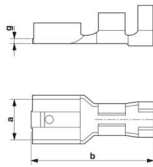


## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de produto        | Conector                         |
| Propriedade do produto | Fabricado conforme DIN 46247     |
|                        | Área de crimpagem com relevo     |
|                        | Estanhado galvanicamente         |
|                        | Faixa de temperatura ... +110 °C |

### Medidas

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas              |  |
| Largura                         | 2,8 mm                                                                             |
| Comprimento do suporte          | 14,5 mm                                                                            |
| Comprimento de decapagem máximo | 7 mm                                                                               |
| Espessura do material mín.      | 0,3 mm                                                                             |

### Dados de material

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cor               | prateado         |
| Material          | Latão            |
| Revestimento      | galvanizado      |
| Material isolante | nicht zutreffend |
| Substâncias       | sem halogênio    |

### Características mecânicas

#### Dados técnicos

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Comprimento do suporte | 14,5 mm |
|------------------------|---------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 110 °C |
|--------------------------------------|--------|

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240152>



## Desenhos

Desenho de medidas



# C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240152>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400212 |
| ECLASS-15.0 | 27400212 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240152>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)