


# PMH 2:GROSSBUCHSTABEN P - Leiterbezeichnungshülse



0800514:P

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800514:P>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

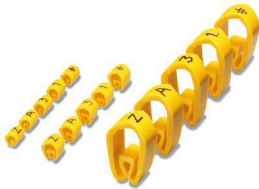

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0800514:P               |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG222B                  |
| GTIN                                     | 4017918490652           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 350 MGM                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310 MGM                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

# PMH 2:GROSSBUCHSTABEN P - Leiterbezeichnungshülse



0800514:P

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800514:P>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Produkttyp   | Leitermarker beschriftet |
| Beschriftung |                          |
| Bedruckung   | Buchstaben               |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 4,2 mm  |
| Höhe   | 9,5 mm  |
| Länge  | 6,60 mm |

### Außenmaß

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 3 mm ... 6 mm |
|------------------|---------------|

### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,20 mm |
| Textfeldhöhe   | 2,60 mm |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                          | gelb (RAL 1018)                    |
| Material                       | Ethylenvinylacetat (EVA)           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | aufschieben |
|------------|-------------|

# PMH 2:GROSSBUCHSTABEN P - Leiterbezeichnungshülse



0800514:P

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800514:P>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)