


# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN X - Leiterbezeichnungshülse



0800556:X

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800556:X>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

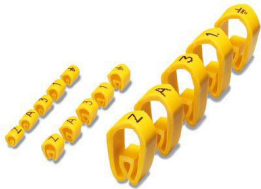

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0800556:X               |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG222B                  |
| GTIN                                     | 4017918491109           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 560 MGM                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 560 MGM                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | CZ                      |

# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN X - Leiterbezeichnungshülse



0800556:X

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800556:X>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Produkttyp | Leitermarker beschriftet |
|------------|--------------------------|

### Beschriftung

|            |            |
|------------|------------|
| Bedruckung | Buchstaben |
|------------|------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 4,2 mm  |
| Höhe   | 9,5 mm  |
| Länge  | 6,60 mm |

### Außenmaß

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 5 mm ... 9 mm |
|------------------|---------------|

### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,20 mm |
| Textfeldhöhe   | 2,60 mm |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                          | gelb (RAL 1018)                    |
| Material                       | Ethylenvinylacetat (EVA)           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | aufschieben |
|------------|-------------|

# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN X - Leiterbezeichnungshülse



0800556:X

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800556:X>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)