


# ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 121-132 - Zackband



0803605:0121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0121>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

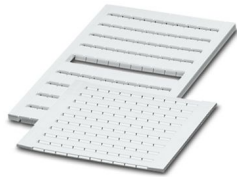

Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 121 ... 132, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 0803605:0121  |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BH            |
| Produktschlüssel                         | BG2123        |
| GTIN                                     | 4017918599072 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,44 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,44 g        |
| Zolltarifnummer                          | 49119900      |
| Ursprungsland                            | PL            |

# ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 121-132 - Zackband



0803605:0121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0121>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 5,2 mm        |

### Beschriftung

|            |             |
|------------|-------------|
| Bedruckung | 121 ... 132 |
| Nutentyp   | flach       |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material Basiselement          | PA                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 4,55 mm |
| Höhe      | 6,5 mm  |
| Tiefe     | 1,60 mm |
| Rastermaß | 5,2 mm  |

#### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,20 mm |
| Textfeldhöhe   | 5,20 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 121-132 - Zackband



0803605:0121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0121>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 121-132 - Zackband



0803605:0121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803605:0121>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)