

SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - Kennzeichnungskarte



0825121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825121>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm

Ihre Vorteile

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Ideal zur Beschriftung von COMBICON-Steckverbindern
- Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0825121
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG8113
GTIN	4046356355049
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,758 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,25 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker beschriftet
Rastermaß	3,5 mm

Beschriftung

Anzahl der Kennzeichnungstreifen	14
----------------------------------	----

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

Materialangaben

Stärke Folie	53 µm
Stärke Klebstoff	20 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	Polyester
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	> 15 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %
Lagerfähigkeit	12 Monate

Maße

Breite	50,00 mm
Höhe	2,80 mm
Tiefe	0,07 mm
Rastermaß	3,5 mm

Normen und Bestimmungen


Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Hinweise

Bestellhinweis:	Beschriftung bis max 25-polig
-----------------	-------------------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung

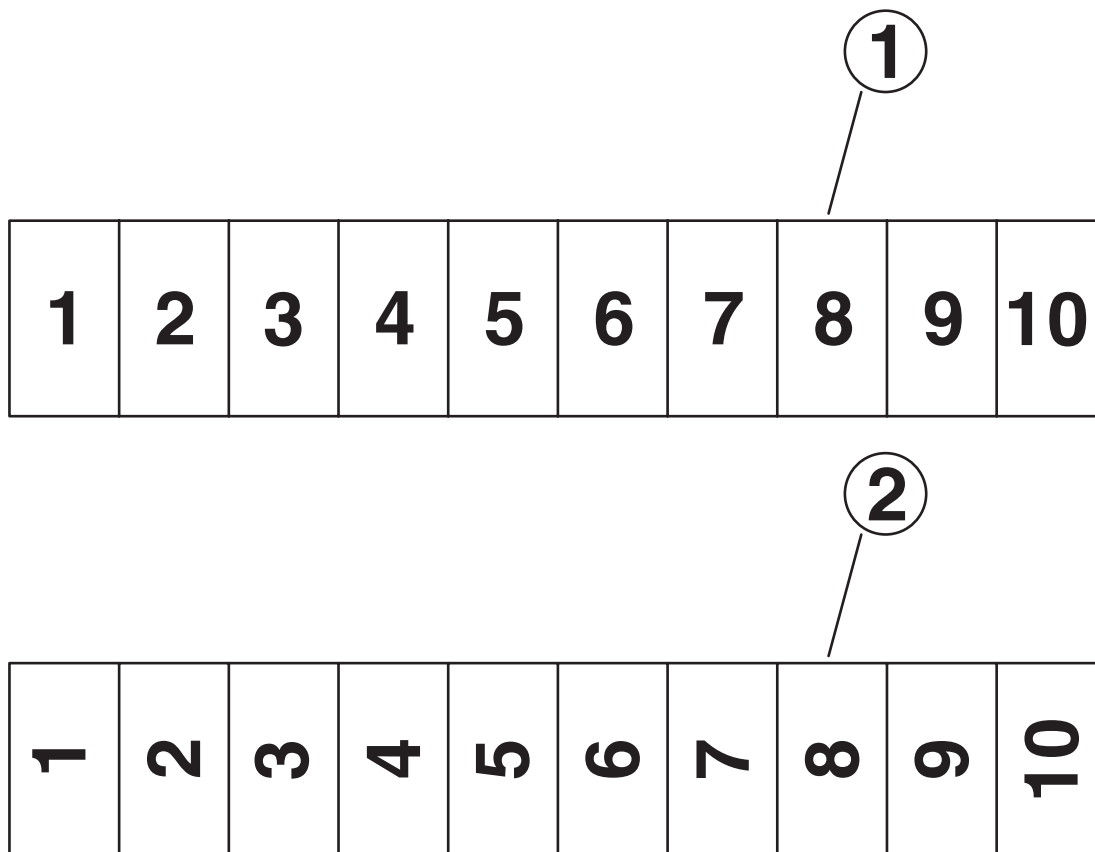

① längs = horizontal = waagrecht

② quer = vertikal = senkrecht

SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - Kennzeichnungskarte



0825121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825121>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - Kennzeichnungskarte



0825121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de