

# ZB 16:UNPRINTED - Zackband



0827461

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827461>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 16 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0827461
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4046356431460
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,01 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
Allgemein	CMS beschriftbar

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker
Rastermaß	16 mm

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	50
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	5
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	10

### Maße

Breite	16 mm
Höhe	10,5 mm
Tiefe	4,2 mm
Rastermaß	16 mm

### Textfeld

Textfeldbreite	16 mm
Textfeldhöhe	10,5 mm

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

# ZB 16:UNPRINTED - Zackband

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827461>




## Montage

Montageart

verrasten

Zeichnungen

Schemazeichnung

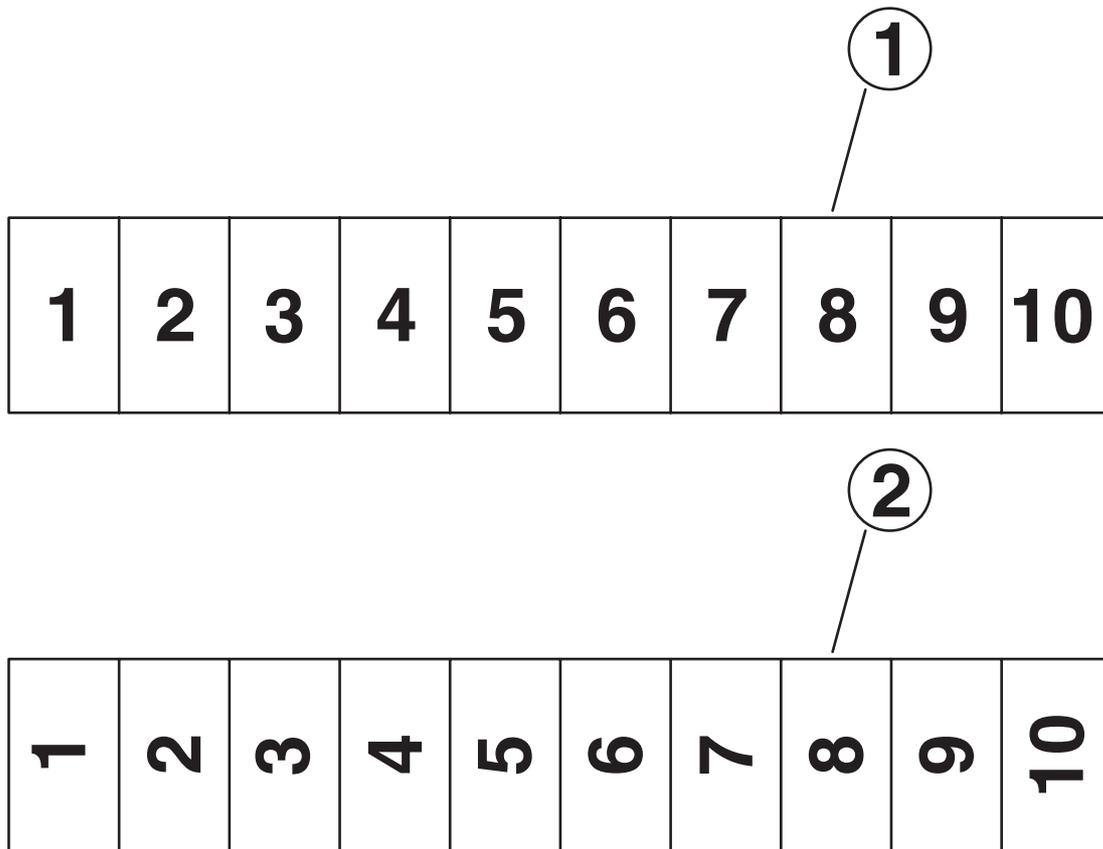

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827461>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827461>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)