


# UCT-TM 12 GN - Marker für Klemmen



0829178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829178>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

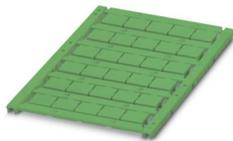

Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 9,6 mm, Textfeldbreite: 10,8 mm

## Ihre Vorteile

- Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-TM... bietet Marker für Phoenix Contact-Produkte mit hohen Schildchennuten, wie z. B. Reihenklemmen
- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den Kartendruckern einfach, präzise und schnell beschriftbar
- Die Matten bieten zusätzlich Platz für Projektinformationen und Funktionstexte, die bei der weiteren Montage behilflich sein können
- Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

## Kaufmännische Daten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0829178                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2118                  |
| GTIN                                     | 4046356595599           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,66 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,66 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

## Technische Daten

### Hinweise

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Allgemein | Thermotransfer beschriftbar |
|-----------|-----------------------------|

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 12 mm         |

### Beschriftung

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Einzelschilder           | 30  |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 5   |
| Kennzeichnungstechnologie           | Thermotransfer für Matten und Karten, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |

### Maße

|           |          |
|-----------|----------|
| Breite    | 11,45 mm |
| Höhe      | 4,76 mm  |
| Länge     | 10,5 mm  |
| Rastermaß | 12 mm    |

### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 10,8 mm |
| Textfeldhöhe   | 9,6 mm  |

### Materialangaben

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Farbe  | grün (RAL 6021)          |
| Material   | PC                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V0                       |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3              |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3              |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3              |
| Inhaltsstoffe  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C   |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit                                      | 2 Jahre   |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# UCT-TM 12 GN - Marker für Klemmen

0829178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829178>



## Montage

Montageart

verrasten

# UCT-TM 12 GN - Marker für Klemmen



0829178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829178>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# UCT-TM 12 GN - Marker für Klemmen



0829178

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829178>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)