

A-INSP-PG7-65N-P-BK - Verschlusschraube



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047561>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: Pg7, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1047561 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4055626648361 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,05 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,873 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

A-INSP-PG7-65N-P-BK - Verschlusschraube

1047561


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047561>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verschlusschraube |
|------------|-------------------|

Maße
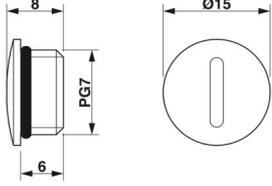
| | |
|---------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Länge | 8 mm |
| Länge Anschlussgewinde | 6 mm |
| Durchmesser | 15 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | Pg7 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------|-----|
| Material Dichtung O-Ring | NBR |
| Material Verschraubung | PA |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 100 °C |

A-INSP-PG7-65N-P-BK - Verschlusschraube


1047561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047561>



Zeichnungen

Maßzeichnung

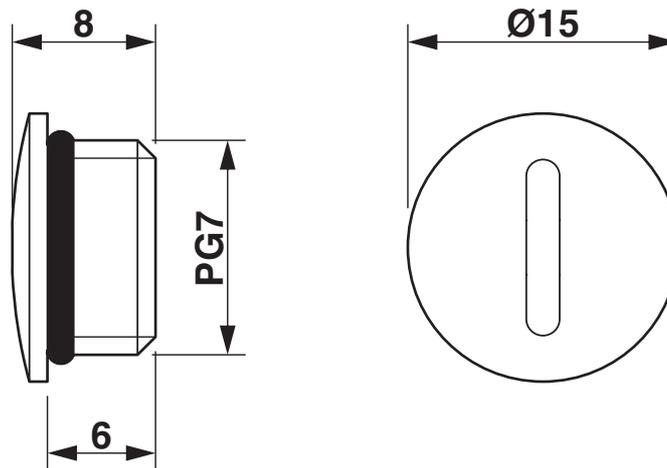

Maßbild

A-INSP-PG7-65N-P-BK - Verschlusschraube



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047561>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 23111190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

A-INSP-PG7-65N-P-BK - Verschlusschraube



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047561>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de