


# ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. V - Zackband



1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050059:V>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

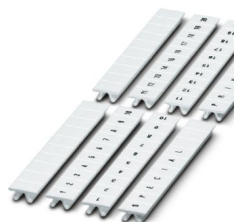

Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: V, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1050059:V               |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2122                  |
| GTIN                                     | 4017918509910           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,266 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,066 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 5,2 mm        |

### Beschriftung

|            |   |
|------------|---|
| Bedruckung | V |
|------------|---|

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Maße

|           |        |
|-----------|--------|
| Breite    | 5 mm   |
| Rastermaß | 5,2 mm |

#### Textfeld

|                |          |
|----------------|----------|
| Textfeldbreite | 5,15 mm  |
| Textfeldhöhe   | 10,50 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Wischbeständigkeit | DIN 30646    |
|                    | DIN VDE 0611 |

# ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. V - Zackband



1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050059:V>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)