

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm

Ihre Vorteile

1051003

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1051003
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918015824
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,55 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003



Technische Daten

Hinweise

	Allgemein	CMS beschriftbar	
Art	Artikeleigenschaften		
	Produkttyp	Klemmenmarker	
	Rastermaß	6,2 mm	
E	Beschriftung		
	Anzahl der Einzelschilder	10	
	Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10	
	Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	10	

Maße

Breite	6,15 mm
Höhe	10,50 mm
Tiefe	4,20 mm
Rastermaß	6,2 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

ı	I۱	Beständ	lia	kait
L	Jν	Destand	IIU	Keil

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Wischfestigkeit der Aufschriften	
Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	

Montage


ionage	
Montageart	verrasten



1051003

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003

Zeichnungen

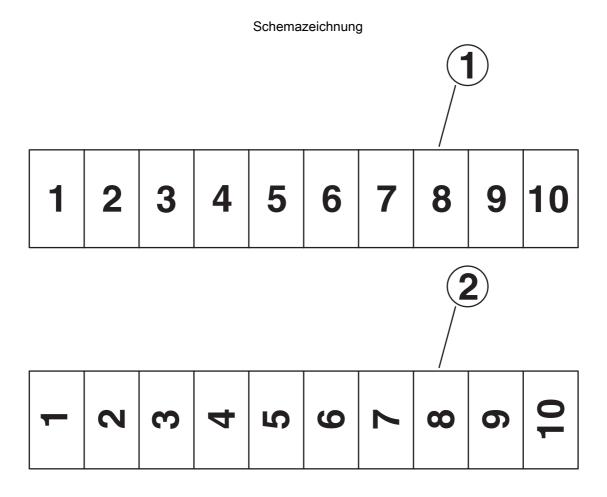



1051003

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003

Klassifikationen

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-13.0	27281101
	ECLASS-15.0	27281101
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000761
UN	ISPSC	

39131500



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003



Environmental product compliance

EU RoHS

Ja, Keine Ausnahmeregelungen
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
0,012 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 $\ @$ - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de