

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Systempaket



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 72 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 10 mm² und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 4 mm², 20 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm², 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1164787
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BEA191
GTIN	4063151179038
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.758 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.758 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

Set besteht aus

PTFIX 10/12X4 GY - Verteilerblock

3273878

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273878>




Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 10/12X4 BU - Verteilerblock

3273880

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273880>

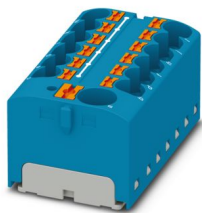

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau


1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX 10/12X4 RD - Verteilerblock

3273882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273882>

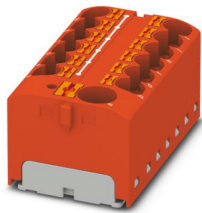


Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 10/12X4 GNYE - Verteilerblock

1153438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1153438>

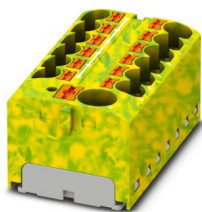

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX 6X4 GY - Verteilerblock

3273790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273790>



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 6X4 BU - Verteilerblock

3273792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273792>



Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX 6X4 RD - Verteilerblock

3273794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273794>




Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 6X4 GNYE - Verteilerblock

1154139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1154139>

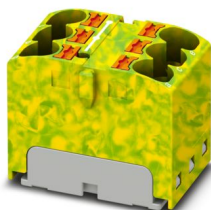

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX 2X2,5 GY - Monoblock

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028067>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 2X2,5 BU - Monoblock

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028068>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX 2X2,5 RD - Monoblock

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028069>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monoblock

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091665>



Monoblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054>

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm², 4 mm² und 10mm² FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274056>

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm² und 4 mm² FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

PTFIX-F - Flansch

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274060>



Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 mm² und 4 mm² FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

FBS 2-6 - Steckbrücke

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030336>



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0001>



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0011>



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben


1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0001>

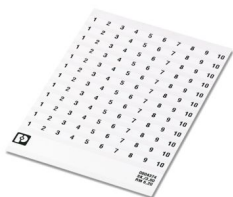


Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804374:0011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0011>

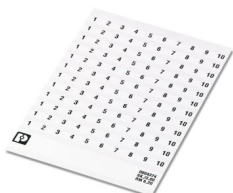

Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	PTFIX im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. Jetzt auch für 10 mm ² Einspeisungen. 92 Verteilerblöcke u.a. mit Einspeisekontakt bis 10 mm ² und Abgriffkontakt bis 6 mm ² , 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierung
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme
------------	-----------------

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Systempaket



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de