

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 10 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt für Leiterquerschnitte bis 10 mm² und Abgriffkontakte für Leiterquerschnitte bis 6 mm², 10 Tragschienenadapter und Markierungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1182117
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BEA191
GTIN	4063151218881
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	721 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	715 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

Set besteht aus

PTFIX 10/12X4 BU - Verteilerblock

3273880

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273880>

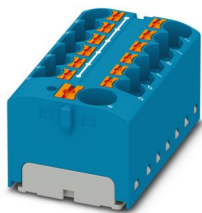


Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 10/12X4 GNYE - Verteilerblock

1153438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1153438>

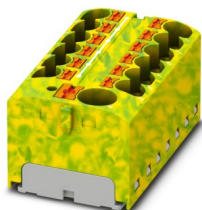

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054>

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm², 4 mm² und 10mm² FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau




SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0001>

Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

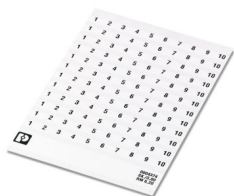

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	PTFIX im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 10 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm ² und Abgriffkontakt bis 6 mm ² , 10 Trageschienenadapter, Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 ... 20
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme
Enthalten in Set	0804374:0011 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de