

# CRIMPFOX-RCI 1 - Presszange



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,14 ... 1,0 mm<sup>2</sup> (hellgrün, rot), Oval-Crimp

## Ihre Vorteile

- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Entriegelbare Zwangssperre
- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212055
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3132
GTIN	4046356453851
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	436,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	436,45 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Farbkodierte Gesenke

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	24

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	22

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	18

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	26 ... 18

### Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-RCI 1 - Presszange


1212055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>



## Zeichnungen

### Produktzeichnung

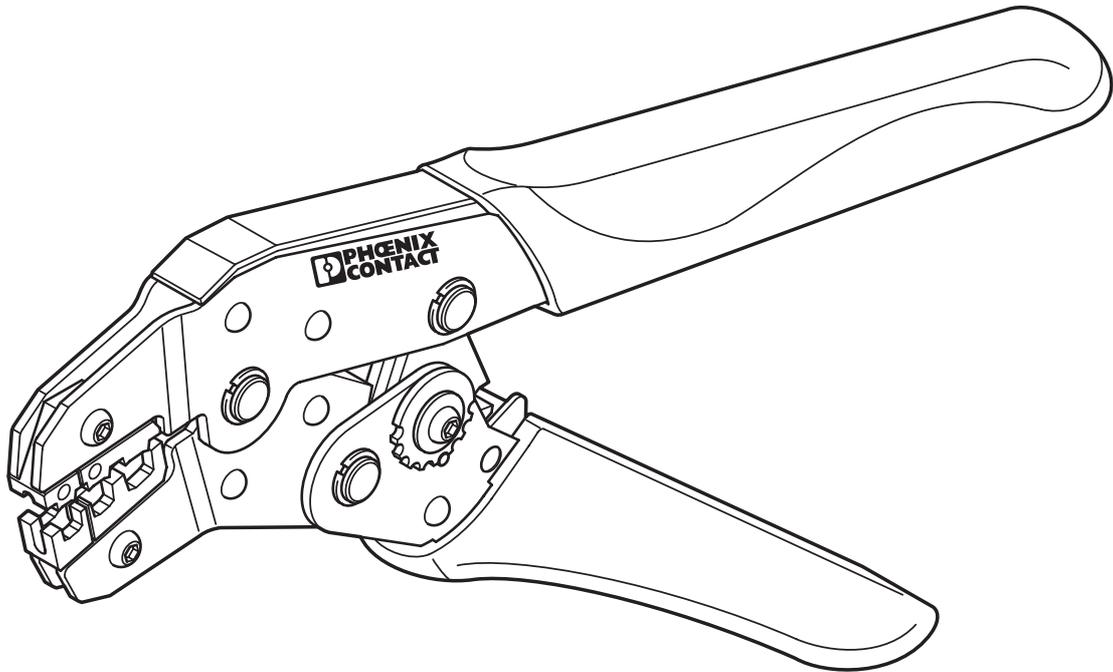

# CRIMPFOX-RCI 1 - Presszange



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 1 - Presszange



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCI 1 - Presszange



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212055>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)