

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6_A, 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, X-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1238913
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQAIA
GTIN	4063151432324
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,81 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,734 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Geschirmt	nein
Kodierung	X
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Nennspannung U _N	50 V AC
	60 V DC
Nennstrom I _N	0,5 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 _A

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Anschlussart	THR-Lötanschluss
Kontaktart	Buchse

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 100

Steckverbinder

Anschluss 1	
Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	X

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Ethernet CAT6 _A
---------------------	----------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP67 (in gestecktem Zustand)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Zeichnungen

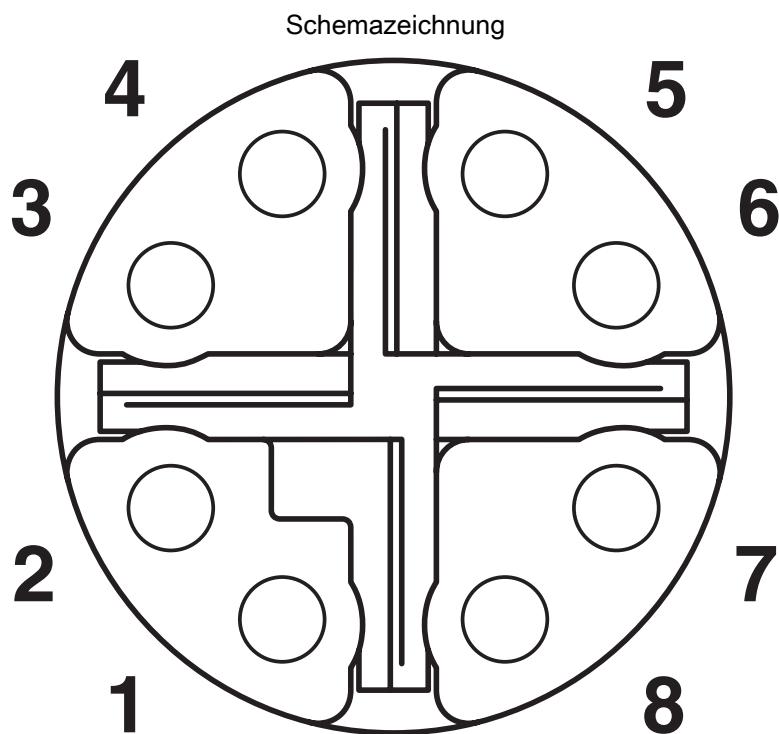

Polbild M12-Buchse, 8-polig, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1238913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238913>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de