

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c ($Pb < 0,1\%$)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239951
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQEHI
GTIN	4063151425524
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,67 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,919 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Polzahl	5
Geschirmt	nein
Kodierung	A
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Isolierkörper	PA 6.6
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktobерfläche	Au
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isulationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	60 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Anschlussart	Lötstifte
Kontaktart	Buchse

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	A

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand




1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Zeichnungen

Schemazeichnung

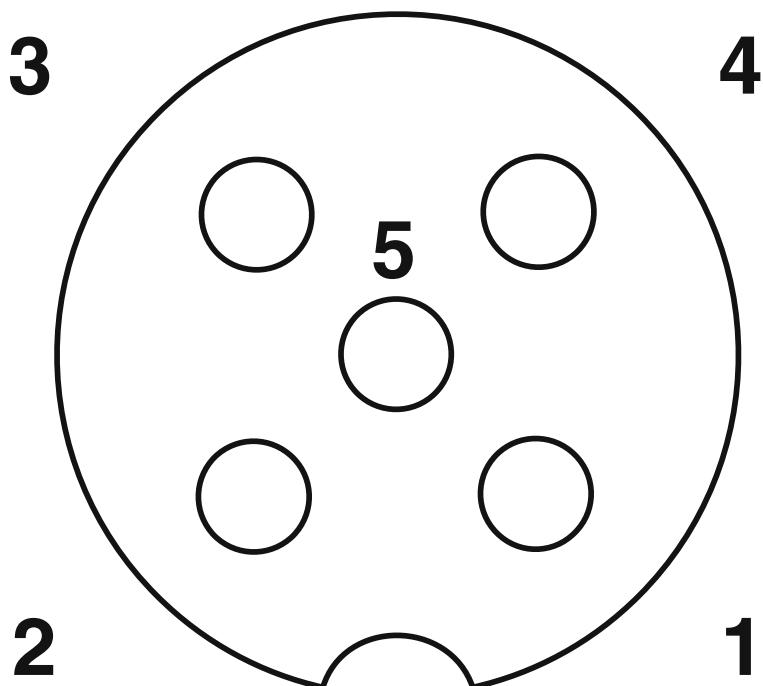

Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-5CON-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239951>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de