

# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Material: PA, Kabelabgang: gerade, mit geschlitzter Dichtung, mit Adapter für Patch-Kabel

## Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1249556             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AFX              |
| GTIN                                     | 4063151353667       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,2 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

## Set besteht aus

### HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Kontakteinsatz

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1077120>



Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Adapter für Patch-Kabel

---

### HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Gehäuse

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419255>



Tüllengehäuse D7, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 77,6 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard

# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

## Technische Daten

### Hinweise

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produkttyp            | Steckverbinder-Set |
| Serie                 | HC-D               |
| Bauform               | D7                 |
| Art der Verschraubung | 1x M20             |
| Kabelabgang           | gerade             |

### Isolationseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

### Materialangaben

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0  |
| Material Dichtung              | NBR |
| Material Gehäuse               | PA  |
| Material Kontakträger          | PC  |

### Kabel / Leitung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 4 mm ... 7 mm |
|--------------------------|---------------|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
|-----------------------|--------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP66             |
| Schlagfestigkeit              | IK06             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |

### Montage

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseunterteil |
|------------|---------------------------------|


# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set

1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

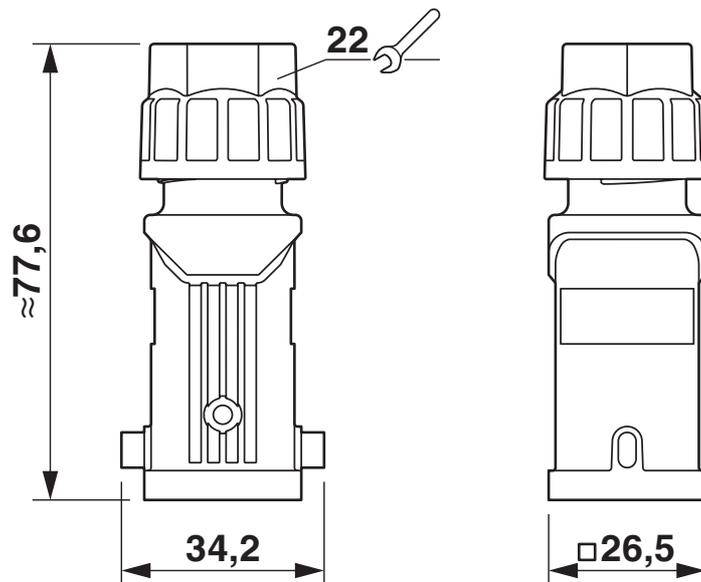

Maßzeichnung

# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002636 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249556>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)