

# HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung



1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Leitungsdurchmesser 6 x 6 mm ... 10 mm

## Ihre Vorteile

- Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
- Einführung von mehreren Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern in ein Gehäuse
- Einfache Handhabung und Montage

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1345613
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4063151658793
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

# HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung

1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

## Technische Daten


### Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar
----------------	-----------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	6
Geschirmt	nein

### Maße

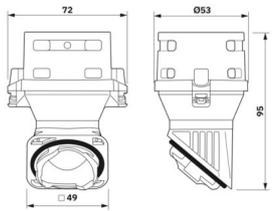Maßzeichnung	
Breite	72 mm
Höhe	95 mm
Länge	53 mm

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
------------------	-------------------

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Verschraubung	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Dichtung) V2 (Gehäuse)
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Verschraubung	PA

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 2	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 3	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 4	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 5	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 6	6 mm ... 10 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

# HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung




1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

## Zeichnungen

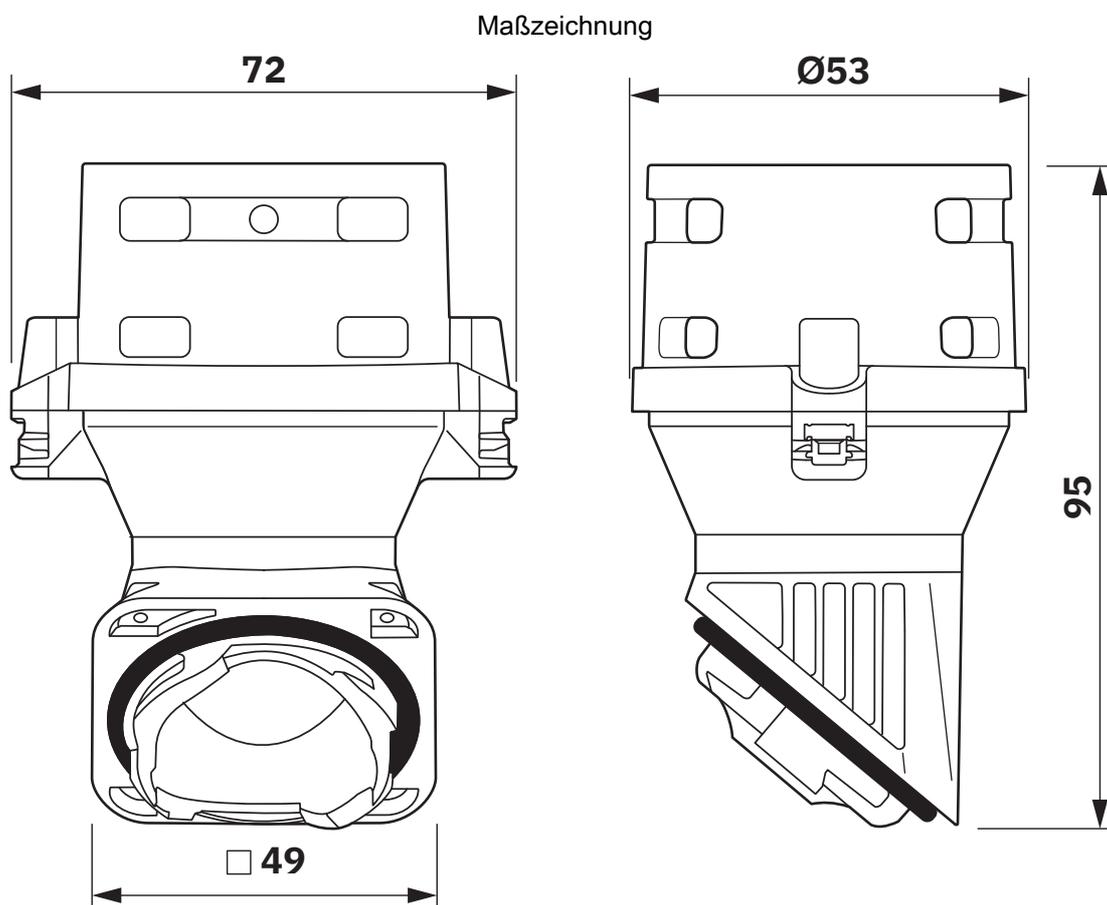

Maßbild

# HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung



1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026

# HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung



1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

1345613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,462 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)