

# HC-B06-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1346525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346525>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B6, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: ja



## Kaufmännische Daten


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1346525             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AZC              |
| GTIN                                     | 4063151659851       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,3 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37,3 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Produkttyp           | Schutzdeckel |
| Gehäuseart           | Schutzdeckel |
| Bauform              | B6           |
| Fangschnur vorhanden | ja           |
| Dichtung vorhanden   | ja           |

### Maße
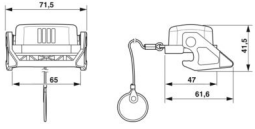
|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 47,4 mm                                                                            |
| Höhe         | 26,3 mm                                                                            |
| Länge        | 71,5 mm                                                                            |
| Durchmesser  | 26 mm                                                                              |

### Materialangaben

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Material Schutzdeckel          | PC  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0  |
| Material Dichtung              | NBR |
| Material Schutzdeckel          | PC  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

### Montage


|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf |
|                | Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz              |

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346525>

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

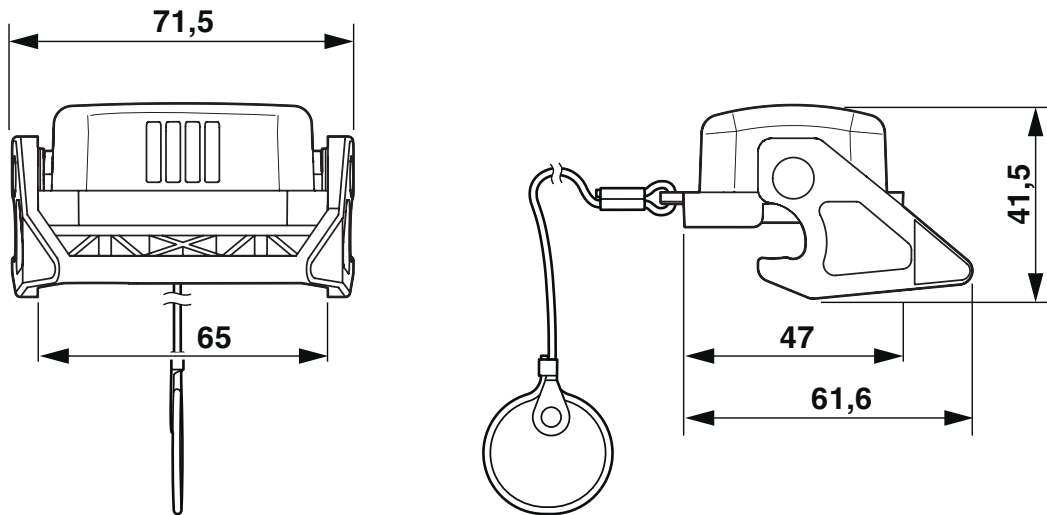

### Maßzeichnung

# HC-B06-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1346525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346525>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346525>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|