

HC-B16-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1346541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B16, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: ja



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1346541 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7AZC |
| GTIN | 4063151660055 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 55,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 55 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

1346541


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------------|--------------|
| Produkttyp | Schutzdeckel |
| Gehäuseart | Schutzdeckel |
| Bauform | B16 |
| Fangschnur vorhanden | ja |
| Dichtung vorhanden | ja |

Maße
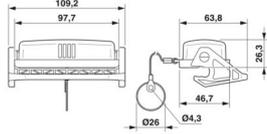
| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 46,7 mm |
| Höhe | 26,3 mm |
| Länge | 97,7 mm |
| Durchmesser | 26 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----|
| Material Schutzdeckel | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Schutzdeckel | PC |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |

Montage


| | |
|----------------|---|
| Montagehinweis | Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz |
|----------------|---|

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Zeichnungen

Maßzeichnung

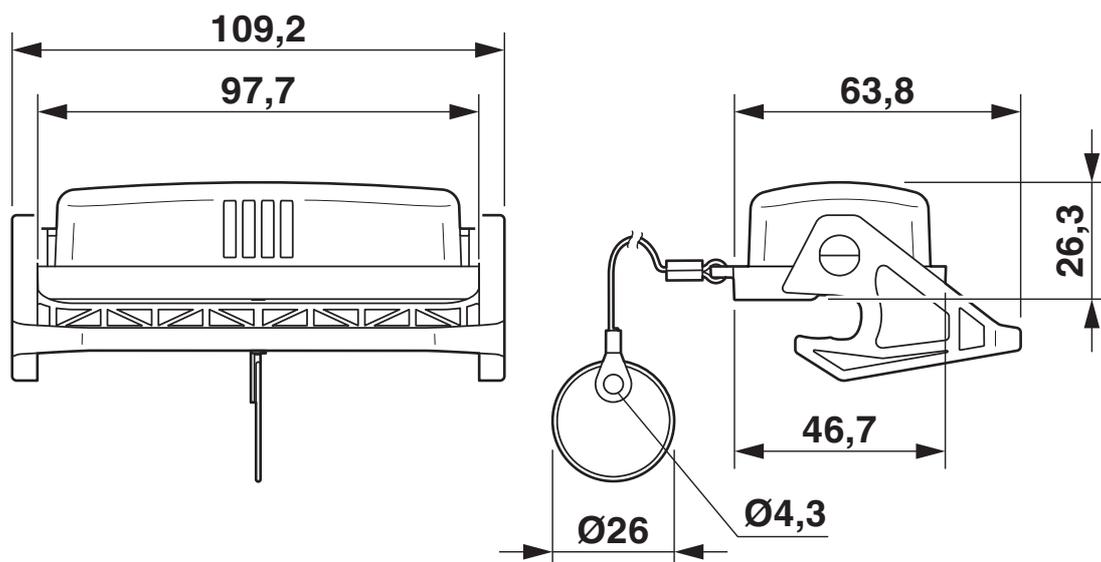

Maßzeichnung

HC-B16-HCWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1346541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346541>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de