

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Verteiler

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405622>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



AS-Interface H-Verteiler mit hoher Schutzart, parallel beschaltet, für die Verteilung von AS-Interface Flachleitungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1405622
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1GFA
GTIN	4046356754934
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,5 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	VN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Polzahl	4

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	≤ 32 V DC
Nennstrom I_N	8 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	AS-i Durchdringungstechnik
--------------	----------------------------

Schnittstellen

Bussystem	AS-Interface
-----------	--------------

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
------------------	-----

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Verteiler AS-i Schraubverriegelung
Polzahl	4
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Material	CuSn (Kontakt)
	Ni/Au (Kontaktoberfläche)
	PBT (Kontaktträger)
	PBT (Gehäuse)
Anzugsdrehmoment	1,65 Nm (Verriegelungsschraube)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Verteiler

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405622>



Schutzart	IP65
	IP67
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C


SAC-ASI-J-Y-Y-N - Verteiler

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405622>


Zeichnungen

Maßzeichnung

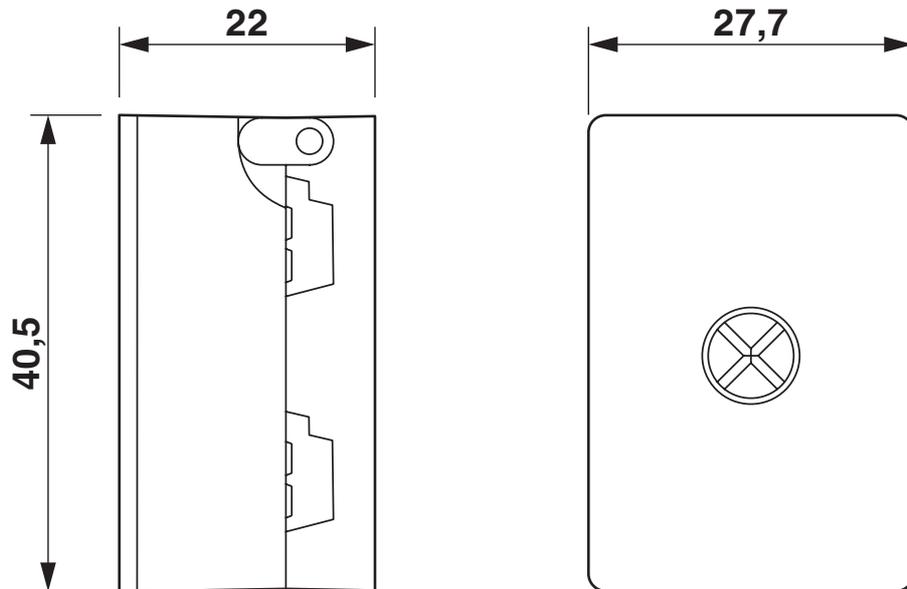


Verteiler, AS-Interface

Maßzeichnung

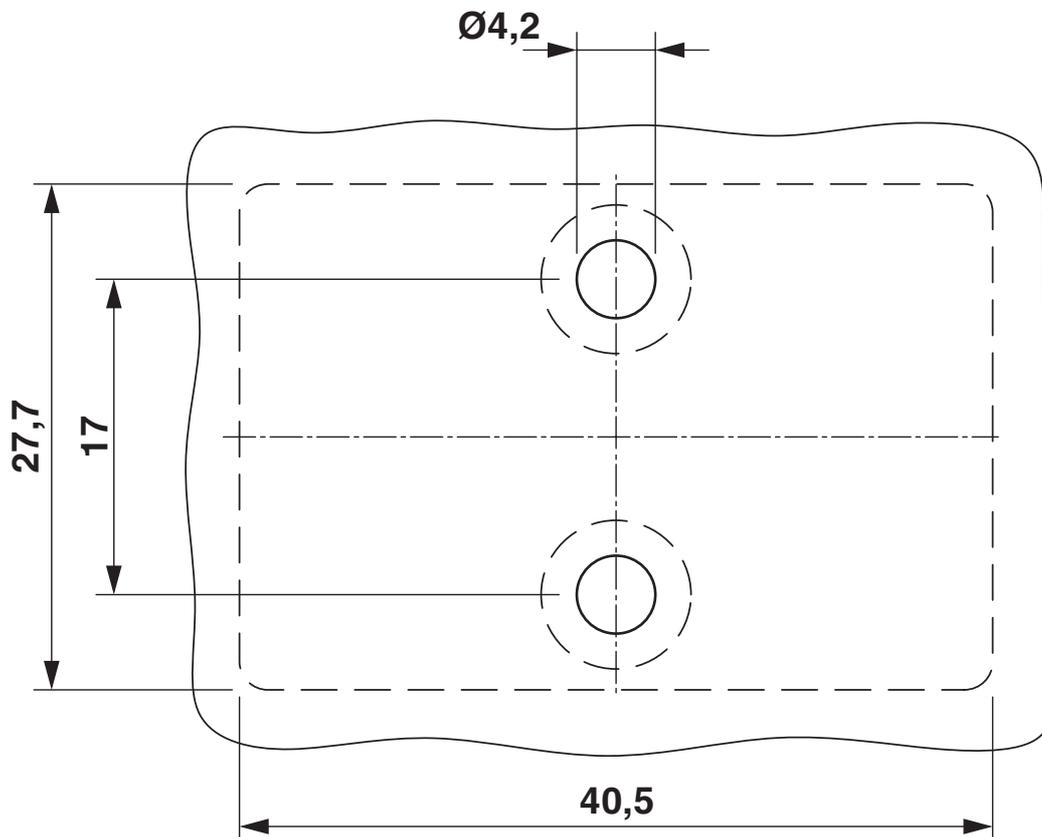

Abstand und Lage der Montagebohrungen

Schaltplan

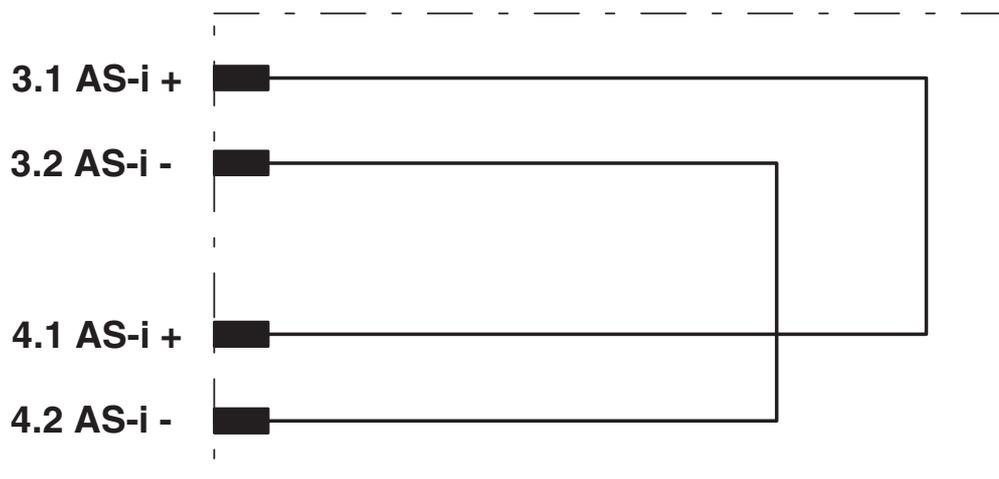

Kontaktbelegung des AS-Interface Verteilers

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405622>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405622>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	2,378 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de