

# CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45-Steckverbinder



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407413>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Steckverbinder, IP65/67, mit Push-Pull Verriegelung (Variante 4), Kunststoffgehäuse, für 10 GBit/s, für flexible Leiter AWG 24 ... 28

## Ihre Vorteile

- Push-Pull-Verriegelung
- Kompakte Bauform
- IP67-Schutzklasse

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1407413
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNMAY
GTIN	4046356772327
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	RO

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407413>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2


### Elektrische Eigenschaften

Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 <sub>A</sub>
---------------------------------------	-------------------

### Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

### Maße

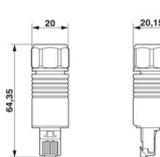Maßzeichnung	
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	62 mm
Gewindeart Dichtungsseite	Pg9

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Kunststoff

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4,9 mm ... 8,6 mm
	4,9 mm ... 8,6 mm
Einzeladern, Durchmesser	≥ 1,05 mm (max. 1,05 mm)

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

# CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45-Steckverbinder



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407413>

Steckzyklen	≥ 750
-------------	-------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61076-3-106
---------------------	-----------------

# CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45-Steckverbinder


1407413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407413>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

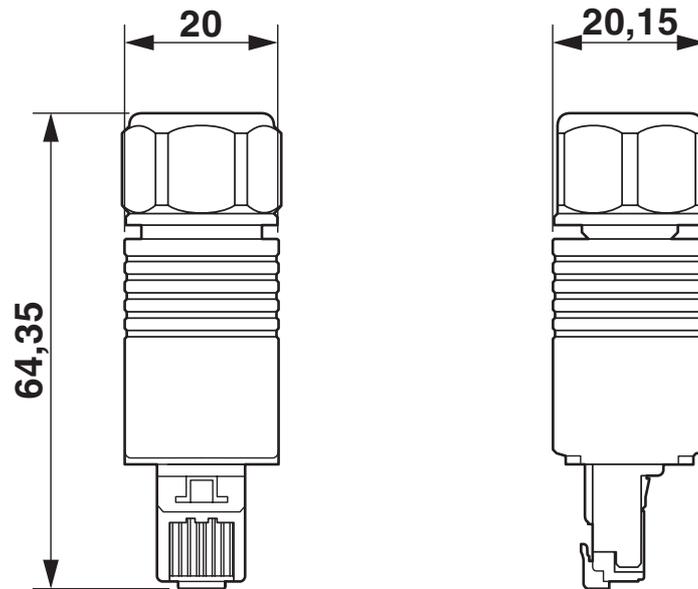

Maßzeichnung

# CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45-Steckverbinder



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407413>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)