

CES-B24-10XSRC-BK - Dichtrahmen



1411074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B24, mit 10 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm ... 11mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411074
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CAX
GTIN	4046356921886
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	270,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	258,7 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rahmen für Kabeltüllen
Bauform	B24
Rahmentyp	Dichtrahmen mit Konustüllen

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	2 Nm ... 4 Nm (Verriegelungsschraube)
------------------	---------------------------------------

Maße

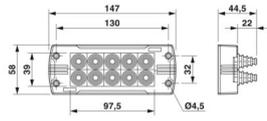Maßzeichnung	
Breite	58 mm
Höhe	20 mm
Länge	147 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	35 mm
Länge Montageausschnitt	113 mm

Materialangaben

Material	PA (Rahmen)
	NBR (Konustüllen)

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	10x 2 mm ... 11 mm
--------------------------	--------------------

Kennwerte

Anzahl der Kabeltüllen	10
------------------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C (statisch)


Montage

1411074


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

Montagehinweis	Verriegelungsschraube M4 mit Innensechskantkopf 3 mm, Drehmoment 2 ... 4 Nm
	Die beiliegende Flachdichtung ist bei Wandmontage zwischen Wand und Dichtrahmen einzusetzen. IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten). IP65: senkrechter Montage / waagerechter Montage (Kabelabgangsrichtung nach unten) des Dichtrahmens direkt auf der Gehäusewand und Einsatz eines 3,6 mm breiten Kabelbinders (z. B. Artikel 3240744).

Zeichnungen

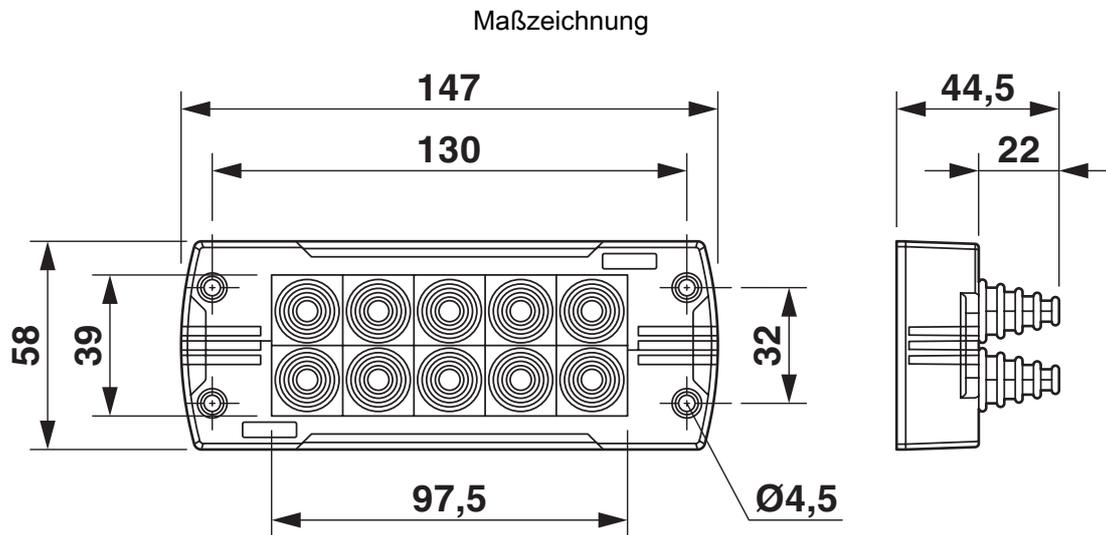

Maßzeichnung

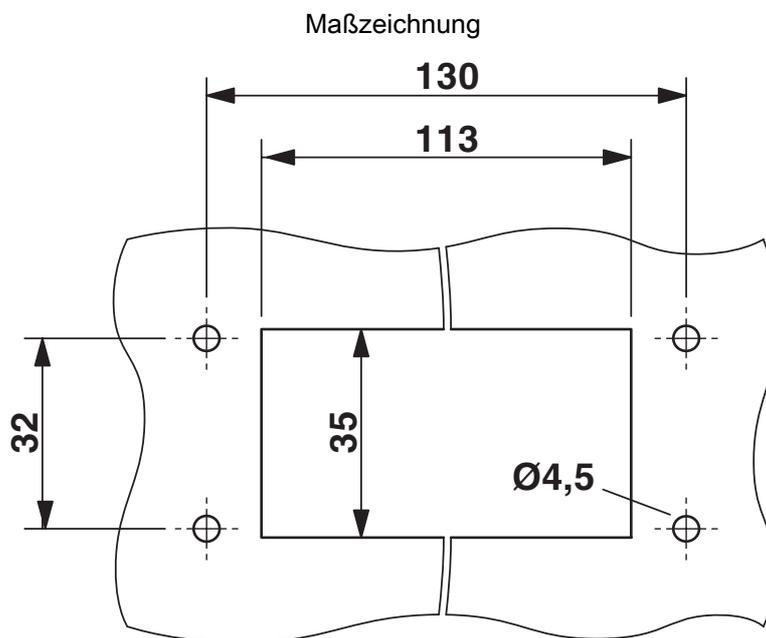

Montageausschnitt

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003VJ

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411074>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de