

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/4" NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411158
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4046356922944
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,45 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BSPD-23
Geschirmt	nein

Maße

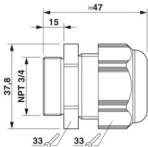Maßzeichnung	
Länge	47 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	33 mm
Schlüsselweite Stutzen	33 mm
Sechskant Eckmaß	37,8 mm
Gewindeart Anschlussseite	3/4" NPT

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	9 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Hutmutter)
	3 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	PA (Gehäuse)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 18 mm
	13 mm ... 18 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Kabelverschraubung


1411158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>



Zeichnungen

Maßzeichnung

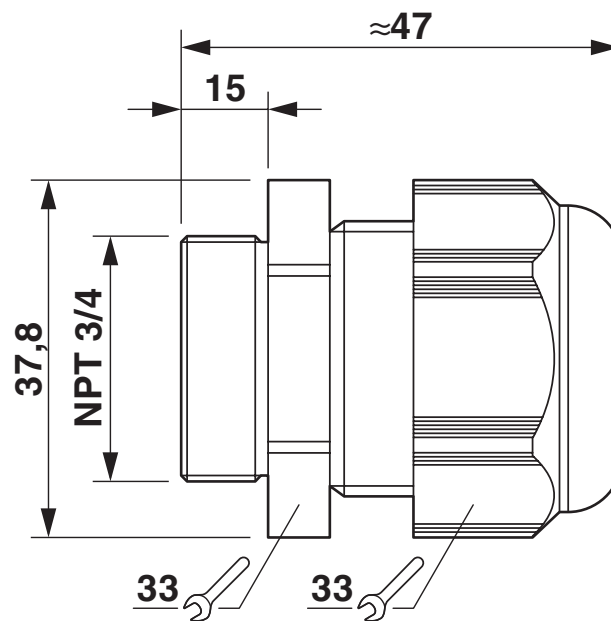

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Kabelverschraubung



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260

1411158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411158>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--