

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Kabelverschraubung



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1"-NPT, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411185
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356923170
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	151,14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	151,14 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BNBC-04
Geschirmt	nein

Maße

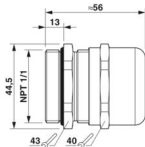Maßzeichnung	
Länge	56 mm
Länge Anschlussgewinde	13 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	40 mm
Schlüsselweite Stutzen	43 mm
Sechskant Eckmaß	44,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	1"-NPT

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	8 Nm ± (1 Nm)
------------------	---------------

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA 6
Material Dichtung O-Ring	Perbunan
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 25 mm
	18 mm ... 25 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Kabelverschraubung



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Schutzart (NEMA)	4X
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Kabelverschraubung


1411185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>



Zeichnungen

Maßzeichnung

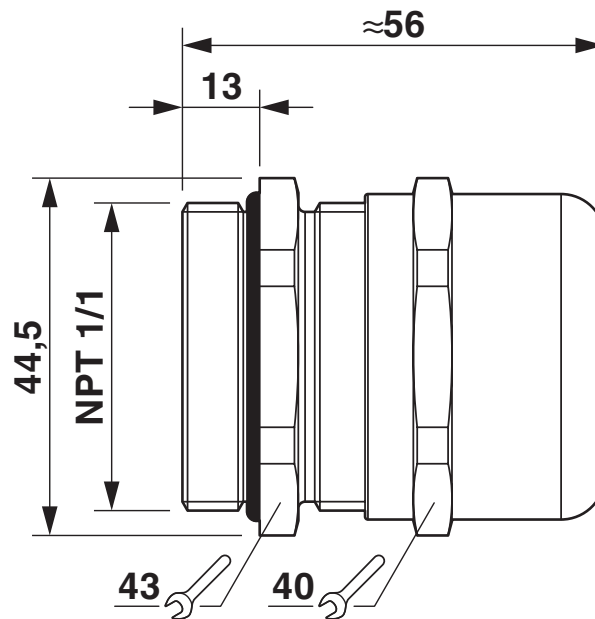

Maßzeichnung

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Kabelverschraubung



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WY



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260



cUL Listed

Zulassungs-ID: E199260

1411185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411185>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f2b3a072-1fbb-4f29-a241-b4face73a205