

A-SEW-40-P-W - Flachdichtung

1411286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411286>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachdichtung, für Gewinde M40, Farbe: weiß



Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 1411286 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4046356924078 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,25 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,8 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | GB |

A-SEW-40-P-W - Flachdichtung

1411286


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411286>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produkttyp | Dichtung |
| Hersteller | CMP |
| Herstellerbezeichnung | 40MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK |
| Hersteller-Artikelnummer | 40ETS2 |
| Gewindeart | M40 |

Maße
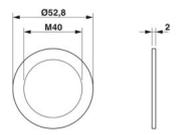
| | |
|---------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Höhe | 2 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M40 |

Innenmaß

| | |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 40 mm |
|------------------|-------|

Materialangaben

| | |
|----------|-------|
| Material | Nylon |
|----------|-------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 130 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Montage

| | |
|----------------|--|
| Montagehinweis | für A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M... |
|----------------|--|

A-SEW-40-P-W - Flachdichtung


1411286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411286>



Zeichnungen

Maßzeichnung

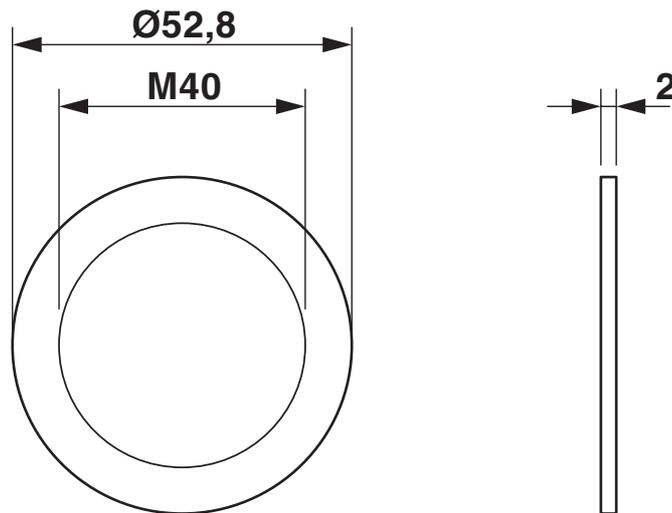

Maßbild

A-SEW-40-P-W - Flachdichtung



1411286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411286>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
| ECLASS-15.0 | 27430319 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001181 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

A-SEW-40-P-W - Flachdichtung



1411286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411286>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ef9e92d7-7493-4963-a758-243f17bf8956 |

EF3.0 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,162 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de